



EA526BD-2 開口 50mm
EA526BD-3 開口 75mm
EA526BD-4 開口 100mm
木工用クイッククランプ

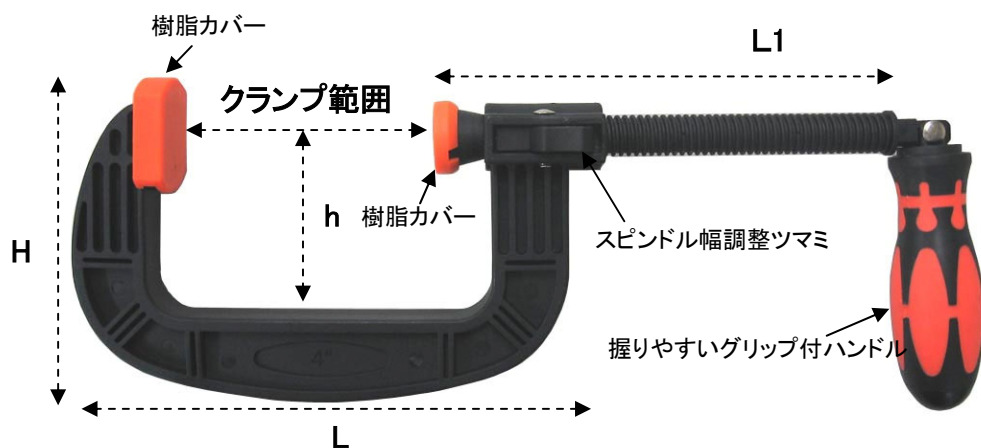

●材質…ナイロン樹脂(PA6)

品番	クランプ範囲	L	L1	H	h	重量
EA526BD-2	0～50mm	105mm	105mm	63mm	35mm	114g
EA526BD-3	0～75mm	150mm	145mm	95mm	53mm	268g
EA526BD-4	0～100mm	190mm	175mm	125mm	70mm	407g

図①

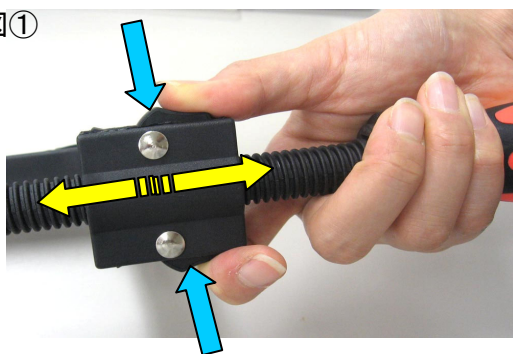

図②



- 締め付け部分には樹脂製のカバーが付いていますので、加工物を傷つけません。
- 図①の青色矢印部分を押す事によって、スピンドルを黄色→の方向にスライドさせることができますので作業がスムーズに進みます。また、ハンドルを回せば微調整も可能です。
- ハンドルを手前に引くことで、図②の様にハンドルをL字型にすることができます。使用状況によって使い分けることで作業性UPに繋がります

※樹脂製ですので、高温になる場所や対象物には使用できません。