

EA526SA-150~EA526SA-900 パークランプ&スプレッダー取扱説明書


この度は当商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

◆仕様

- ・締付能力…201kg
- ・口の深さ…85mm
- ・材質…鍛造鉄、樹脂
- ・固定側クランプを付替えるとスプレッダーとして使用できます。
- ・固定側クランプの付け替えはダイヤルを回すだけです。

品番	能力(mm)		口の深さ (mm)
	クランプ	スプレッダー	
EA526SA-150	152	170~330	85
EA526SA-300	305	170~480	
EA526SA-450	457	170~635	
EA526SA-600	610	170~785	
EA526SA-900	914	170~1090	

◆各部の名称

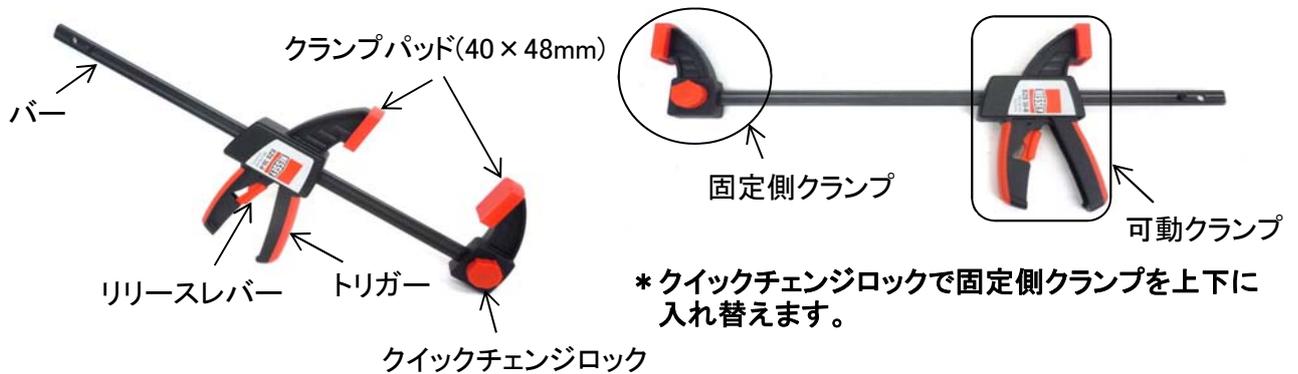

◆使用方法

I トリガーを引くと、1ストロークごとに約7mmずつ前に進みます。



II リリースレバーを引くと可動クランプを前後どちらでもスライドすることができます。




◆固定側クランプの付け替え

- クイックチェンジロックを解除すると、固定側クランプが外れます。(図 1参照)
※解除方法については、次ページ『◆クイックチェンジロックの操作について』を参照してください。
- 固定側クランプの反対側にも穴が開いているので、ひっくり返し逆さまに装着します。(図 2参照)
- クイックチェンジロックを回し、固定側クランプを固定します。
その後、トリガーで幅の調整をして下さい。



◆クイックチェンジロックの操作について

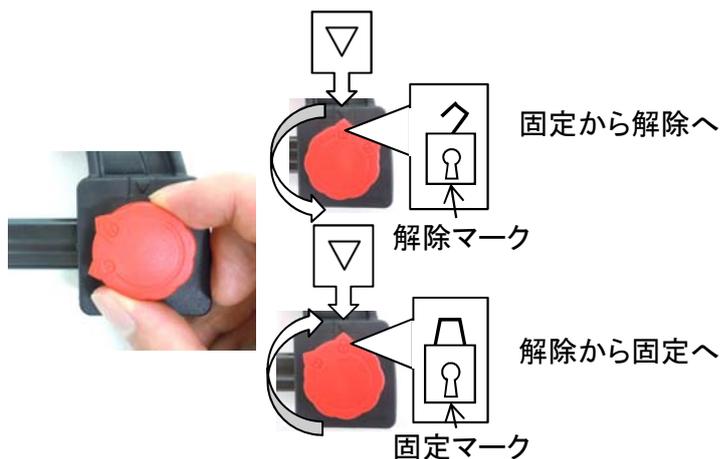

上図のように

反時計回りにクイックチェンジロックを回し、▽に解除マークを合わせると固定側クランプを解除でき、時計回りにクイックチェンジロックを回し、▽に固定マークを合わせると固定側クランプを固定できます。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929