


EA526ST-2A~-12A  
[安全色]シャコ万力

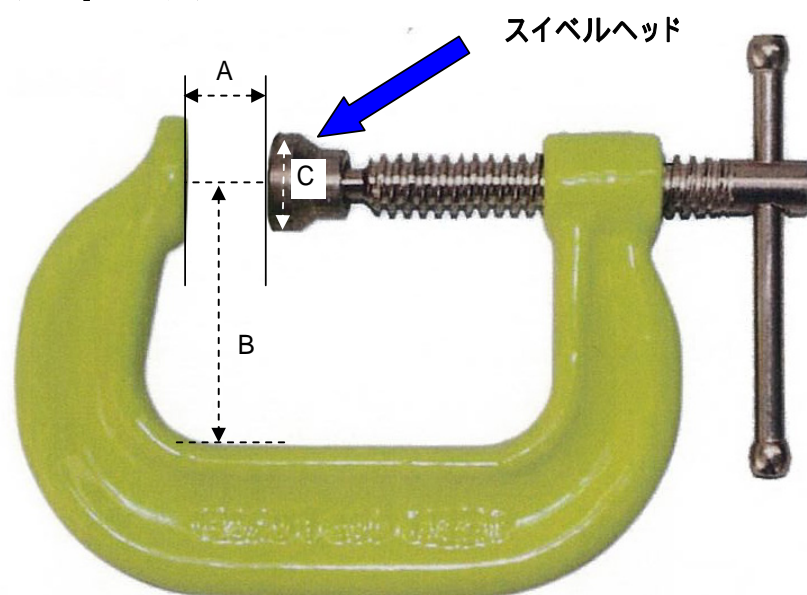

品番	クランプ範囲 A	口の深さ B	パッド径 C	荷重(kg)	重量(kg)
EA526ST-2A	50	50	12.7	1500	0.64
EA526ST-3A	75	60		1500	0.87
EA526ST-4A	100	69	19.0	2800	1.59
EA526ST-6A	150	92		3100	2.46
EA526ST-8A	200	114		3100	3.59
EA526ST-10A	250	136		3600	5.27
EA526ST-12A	300	146		4200	6.41

(単位mm)

溶接カスが付きにくい様に銅メッキがほどこしています。