


# EA526TP-2 ~ -8 シャコ万力

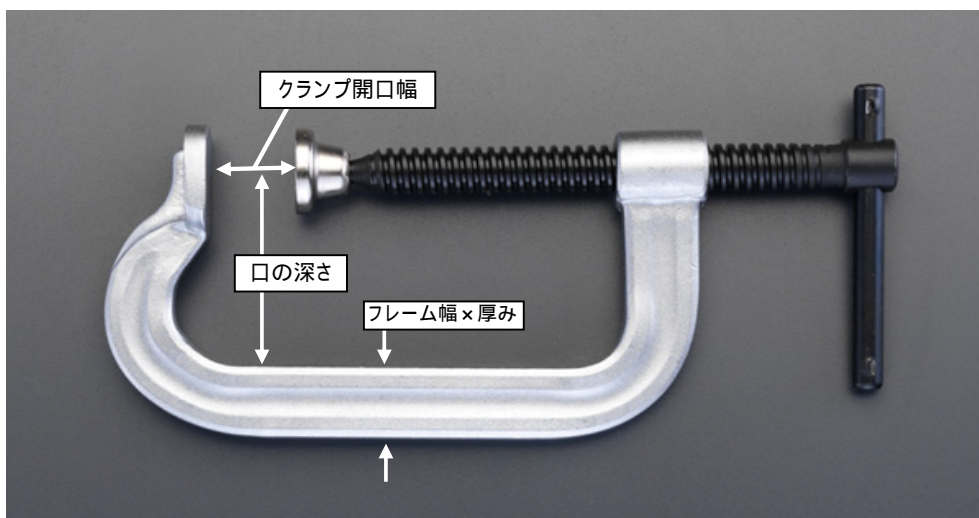

品番	クランプ範囲	口の深さ	フレーム幅×厚み	荷重	重量
EA526TP-2	0 ~ 50mm	50mm	19.5 × 9.5mm	1000kg	0.44kg
EA526TP-3	0 ~ 75mm		22.0 × 10.5mm	1300kg	0.63kg
EA526TP-4	0 ~ 100mm	60mm	25.0 × 12.0mm	1500kg	1.02kg
EA526TP-6	0 ~ 150mm	75mm	27.0 × 13.0mm	1800kg	1.46kg
EA526TP-8	0 ~ 200mm	90mm	30.0 × 15.0mm	2200kg	2.29kg

材質...炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)

クランプ部のパッドは自在式になっており  
左右約20°の角度をつける事が出来ます。

