

EA527AB-2 Mバーカッター
EA527AB-2A 替刃


Mバーに合わせた独自の刃形状
ハンドルにはアルミパイプを使用し軽量化
スライドテコ方式で切れ味抜群
軽天一発切りがラクラク行なえます
キワ切りも簡単でキレイな仕上がり



<仕様>

切断可能チャンネル...CW-19(CS-19) 板厚0.5mm以下
全長...500mm
重量...1.5kg

使用方法

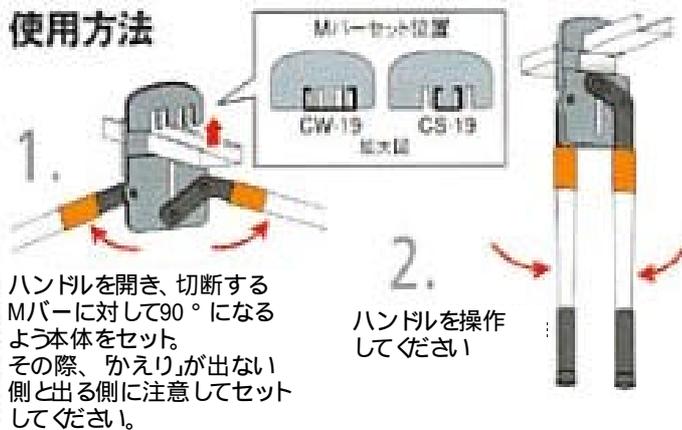

きわ切りの場合

