


EA527NA-14~-18
(かしめナット)

○ スチール製


| | 適正かしめ板厚 | 下穴径 | ボルト径 | ねじピッチ |
|-------|-----------|--------|------|--------|
| NA-14 | 1.0~2.0mm | 6.1mm | M4 | 0.7mm |
| NA-15 | 1.0~3.2mm | 7.1mm | M5 | 0.8mm |
| NA-16 | 1.0~3.2mm | 9.1mm | M6 | 1.0mm |
| NA-18 | 1.0~3.2mm | 11.1mm | M8 | 1.25mm |

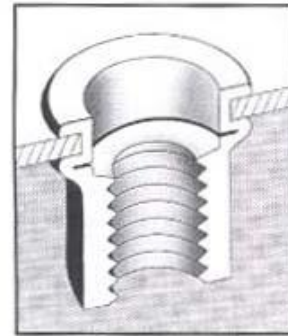

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。

- タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。

■ 使用例

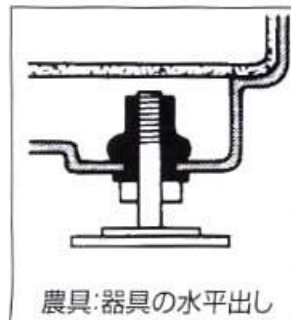

■ 作業手順

