

エビナットECOパック NEWパッケージ新登場

ECOLOGY
(リユース)

繰り返し使える樹脂ケース入り

空になったケースは、
部品入れ・小物入れなど
別の用途に再利用できます。

ECONOMY
(経済的)

お求めやすい少量パック

必要な時に必要な数だけ
お求めいただけます。



KEEP (保管)

- 丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!

SELECT (選択)

- 材質・サイズ共にラインアップを大幅増!
- ラベルカラーで材質がわかる!
- 材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!


エビナットとは

ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナー

溶接ナットからの切り換えに!ボルト・ナット締結の困難な部位に作業面側(片側)から簡単にナットを取り付けることができます。

- タップ立てのできない薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、簡単に、仕上りも美しく取り付けられます
- 専用のエビ印エアナーター、電気ナッター、アタッチメントナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けことができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな効果を発揮します

エビナット作業手順

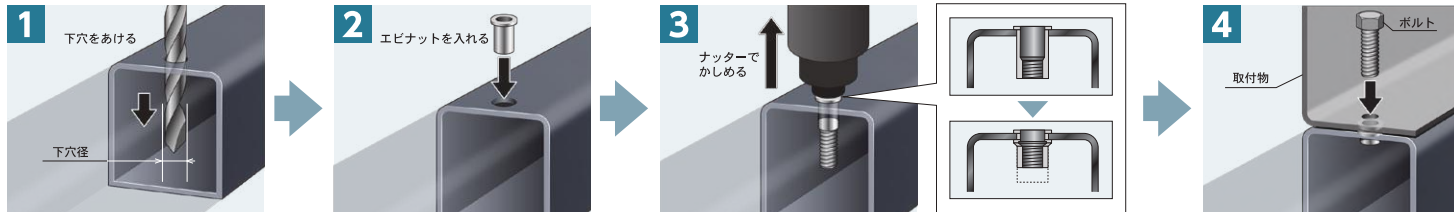

エビナット使用例



住宅機器

物置き・門扉・厨房機器・スチール家具等

家電製品

テレビ・ステレオ・エアコン・冷蔵庫・オープン等

自動車

アクセサリ・モール・RV車ステップ等

その他

電気工事・農業用機器・内装外装工事・ソーラー機器等

■エビナットECOパック

	材質	フランジ形状	品番	適用ネジ	適正かしめ板厚mm	下穴径mm	フランジ直径mm	フランジ厚みmm	入り数	参考価格(円)	JANコード4963202-
EA527NA-4 EA527NA-5 EA527NA-6 EA527NA-8	アルミニウム	ラージ	NAD4MP	M4×0.7	1.0~2.0	φ6.1	φ9.0	0.8	35	1,000	001762
			NAD5MP	M5×0.8	1.0~3.2	φ7.1	φ10.3	1.0	30	1,000	001779
			NAD6MP	M6×1.0	1.0~3.2	φ9.1	φ12.3	1.5	25	1,000	001786
			NAD8MP	M8×1.25	1.0~3.2	φ11.1	φ14.3	1.5	15	1,000	001793
NAK	アルミニウム	スモール	NAK4MP	M4×0.7	1.0~2.0	φ6.1	φ6.8	0.5	35	1,000	001809
			NAK5MP	M5×0.8	1.0~3.2	φ7.1	φ8.0	0.5	30	1,000	001816
			NAK6MP	M6×1.0	1.0~3.2	φ9.1	φ10.0	0.5	25	1,000	001823
			NAK8MP	M8×1.25	1.0~3.2	φ11.1	φ12.0	0.5	15	1,000	001830
EA527NA-14 EA527NA-15 EA527NA-16 EA527NA-18	スチール	ラージ	NSD4MP	M4×0.7	1.0~2.0	φ6.1	φ9.0	0.8	35	1,200	002103
			NSD5MP	M5×0.8	1.0~3.2	φ7.1	φ10.0	1.0	30	1,200	002127
			NSD6MP	M6×1.0	1.0~3.2	φ9.1	φ12.3	1.5	25	1,200	002158
			NSD8MP	M8×1.25	1.0~3.2	φ11.1	φ14.0	1.5	15	1,200	002189
EA527NA-23 EA527NA-24 EA527NA-25 EA527NA-26 EA527NA-28 EA527NA-30	スチール	スモール	NSK3MP	M3×0.5	1.0~2.0	φ5.1	φ6.0	0.5	35	1,200	002288
			NSK4MP	M4×0.7	1.0~2.0	φ6.1	φ6.8	0.5	35	1,200	002295
			NSK5MP	M5×0.8	1.0~3.2	φ7.1	φ8.0	0.5	30	1,200	002301
			NSK6MP	M6×1.0	1.0~3.2	φ9.1	φ10.0	0.8	25	1,200	002318
			NSK8MP	M8×1.25	1.0~3.2	φ11.1	φ12.0	0.8	15	1,200	002363
			NSK10MP	M10×1.5	1.0~4.0	φ13.1	φ14.0	0.8	10	1,200	002394
			NSD-MR (ローレット付)	M4×0.7	0.5~2.5	φ6.1	φ9.0	0.8	35	1,200	002196
NSD5RMP	M5×0.8	0.5~2.5	φ7.1	φ10.0	1.0	30	1,200	002257			
	NSD6RMP	M6×1.0	1.0~3.5	φ9.1	φ13.0	1.5	25	1,200	002264		
	NSD8RMP	M8×1.25	1.0~4.0	φ11.1	φ14.5	1.5	15	1,200	002271		
	NSK-MR (ローレット付)	スチール	スモール	NSK4RMP	M4×0.7	0.5~2.5	φ6.1	φ7.0	0.5	35	1,200
NSK5RMP				M5×0.8	0.5~2.5	φ7.1	φ8.0	0.5	30	1,200	002417
NSK6RMP				M6×1.0	1.0~3.5	φ9.1	φ10.0	0.5	25	1,200	002448
NSK8RMP				M8×1.25	1.0~4.0	φ11.1	φ12.0	0.5	15	1,200	002455
NSK10RMP				M10×1.5	1.0~4.0	φ13.1	φ14.0	0.5	10	1,200	002462
NTK	ステンレス	スモール	NTK4MP	M4×0.7	0.3~1.0	φ6.1	φ7.0	0.7	12	2,000	002479
			NTK5MP	M5×0.8	0.3~1.5	φ7.1	φ8.0	0.7	10	2,000	002486
			NTK6MP	M6×1.0	0.3~2.0	φ9.1	φ10.0	0.7	10	2,000	002493

■エビナットの適用工具

品種	品番	適用エビナットネジ径						参考価格(円)	
		M3	M4	M5	M6	M8	M10		
ハンドナッター	HND005	○	○	△	▲	—	—	8,080	△:ステンレス不可 ▲:スチール、ステンレス不可
	HND010	—	—	○	○	○	○	63,390	
アタッチメントナッター	@N17d	—	○	○	○	—	—	21,990	
エアーナッター	N1A2	OP	○	○	○	○	○	217,710	OP:オプション部品で対応
電気ナッター	EN410A	OP	○	○	○	○	○	179,020	OP:オプション部品で対応
ちょっとナッター	HNC-R	—	●	●	●	—	—	各サイズ 1,280	●:同梱サイズのローレットナット ラージフランジのみ対応

⚠ 安全にご使用いただくために ● 施工条件をよく考慮してご使用ください。 ● 作業前に必ず、工具(ナッター)の取扱説明書をよくお読みください。
● 改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。 ● 寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。 ● 参考価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

モノづくりのプロに任せ モノづくりの愉しさを育む
株式会社 ロブテックス
〒579-8053 東大阪市四条町12-8
コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166
ホームページ <https://www.lobtex.co.jp>