


EA527NK-9~-16 (ブラインドナット)

○アルミ製

全て廃番になりました

品番	適正かしめ板厚	下穴径	ボルト径	ねじピッチ	入数
NK-9	0.5~1.5mm	5.1mm	M3	0.5mm	50本
NK-10	1.5~2.5mm	5.1mm	M3	0.5mm	50本
NK-11	0.5~1.5mm	6.1mm	M4	0.7mm	50本
NK-12	1.5~2.5mm	6.1mm	M4	0.7mm	50本
NK-13	0.5~1.5mm	7.1mm	M5	0.8mm	40本
NK-14	1.5~2.5mm	7.1mm	M5	0.8mm	40本
NK-15	1.0~2.5mm	9.1mm	M6	1.0mm	30本
NK-16	1.0~2.5mm	11.1mm	M8	1.25mm	25本



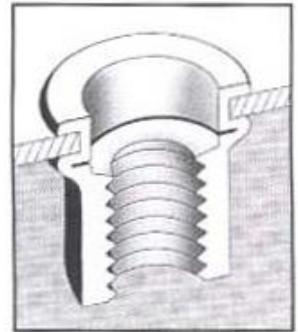


○プラケース入り
(ケースの色は選べません。)

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。

●タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。

■使用例

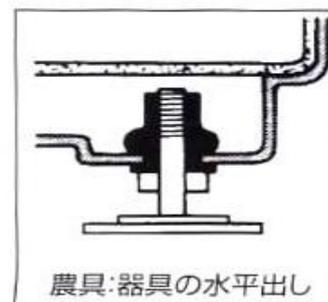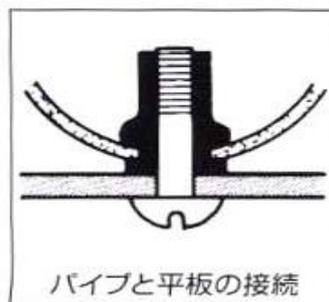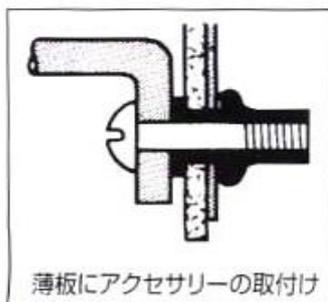

■作業手順

