


**EA530GA - 1 ~ - 4**  
 (ショートサイズモンキーレンチ)

狭い場所での作業や薄型ボルトナットもこなす。  
 従来品より約60%軽い。  
 口幅が広くワンサイズ上のボルトナットをつかむ。  
 ビニールグリップ付

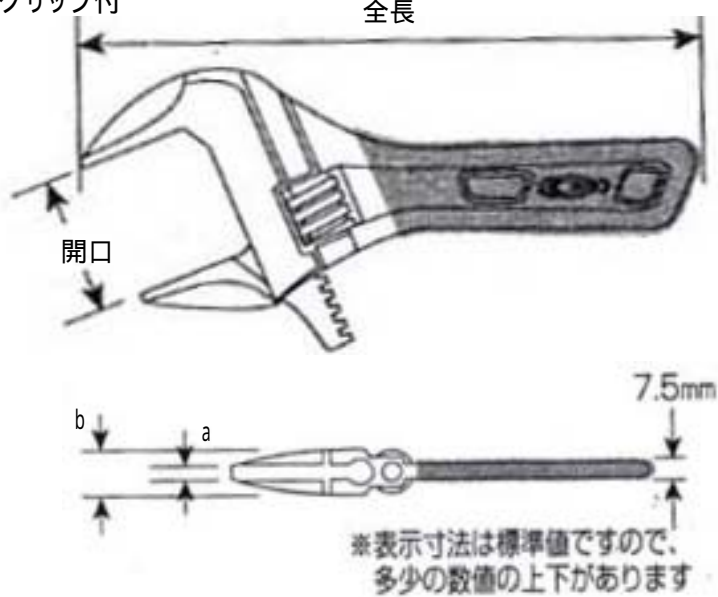

	全長	開口	a	b	重量 (g)
GA - 1	118mm	0 ~ 24mm	5	9.5	80
GA - 2	140mm	0 ~ 30mm	6	12	135
GA - 3	160mm	0 ~ 36mm	7	14	225
GA - 4	185mm	0 ~ 48mm	8	16.5	435

電気の流れている物には使用しないでください。グリップには絶縁機能はありません。

**使用方法**

- ・口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合せてください。
- ・下顎側へ回してください。
- ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
- ・ハンマー代わりに使用しないでください。
- ・ハンマー等で叩いて使用しないでください。