


**EA530GB - 6 ~ - 12**  
(モンキーレンチ)

狭い場所での作業や薄型ボルトナットもこなす。  
従来品より約60%軽い。  
口幅が広くワンサイズ上のボルトナットをつかむ。  
ビニールグリップ付

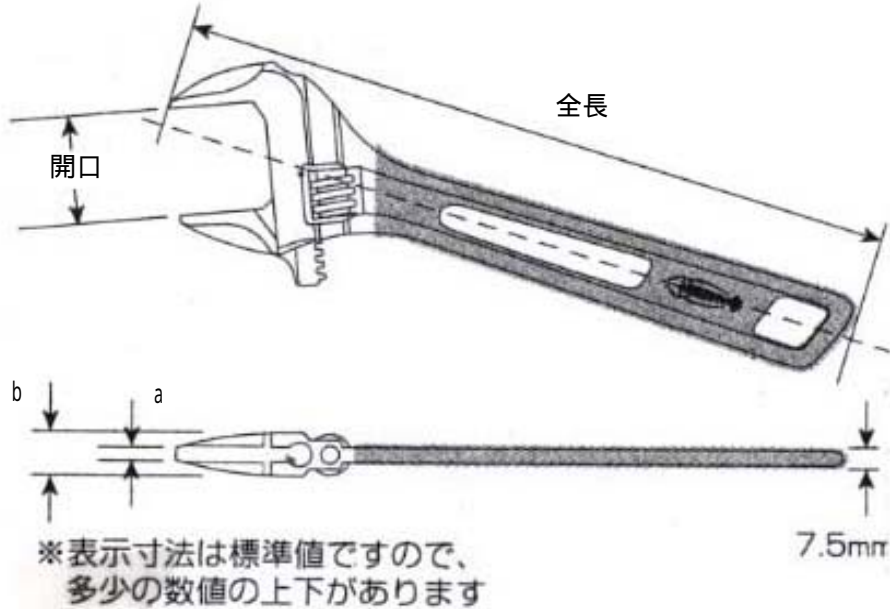

	全長	開口	a	b	重量(g)
GB - 6	150mm	0 ~ 24mm	5	9.5	90
GB - 8	200mm	0 ~ 30mm	6	12	160
GB - 10	245mm	0 ~ 36mm	7	14	280
GB - 12	300mm	0 ~ 48mm	8	16.5	560

電気の流れている物には使用しないでください。グリップには絶縁機能はありません。

**使用方法**

- ・口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合せてください。
- ・下顎側へ回してください。
- ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
- ・ハンマー代わりに使用しないでください。
- ・ハンマー等で叩いて使用しないでください。