

薄型イグザクトレンチ (ベントタイプ)

EA530JB-6.-8



特長

- ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です
- スパナ感覚で使用可能出来るモンキレンチです
- 先端薄さ僅か4.5mm
- 先端角度20°ベントタイプ
- 目盛付き


用途

- 薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です
- 精密機械・電子部品・車両関連等幅広い分野でご使用頂けます
- 看板取付け等の2丁使いのナット締付作業に便利です

注意

- 先端部は極薄の為、強く締め付ける場合は根本部をご使用ください
- ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
- ハンマー代わりに使用しないでください

仕様

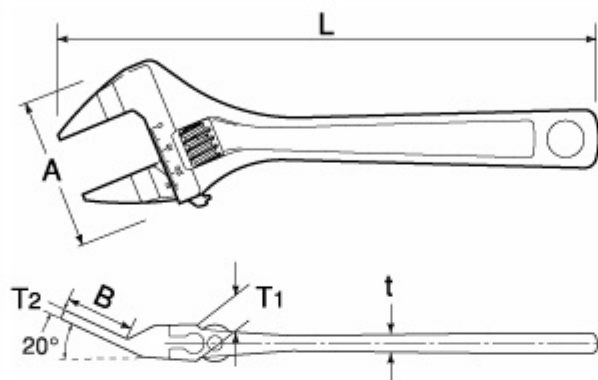

| 製品番号 | JANコード | | 使用範囲(mm) | 全長L(mm) | 重量(g) |
|---------|--------|-----------|----------|---------|-------|
| HT-150B | 132062 | EA530JB-6 | 0~20 | 168 | 135 |
| HT-200B | 132116 | EA530JB-8 | 0~24 | 216 | 235 |

| 製品番号 | 頭部外径A (mm) | 薄部長さB (mm) | 頭部厚さ (mm) | | ハンドル厚さt (mm) | 保証 トルク (N·m) | 台紙 寸法 (mm) 高さ×幅 | 材質 |
|---------|---------------|---------------|--------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------------|------|
| | | | 先端部T2 | 根本部T1 | | | | |
| HT-150B | 47 | 18 | 3.7 | 10 | 8 | 58.8 | 220×67 | Cr-V |
| HT-200B | 57.5 | 20 | 4.5 | 13 | 8 | 137.3 | 220×83 | Cr-V |

※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。

製品番号 HT-150B HT-200B



各種アイコンについて



パテント所有



パテント申請中



ステンレス製



手動



絶縁



シャンク圧入



電動ドリル



インパクトドリル



インパクトレンチ



深穴ソケット



3枚合わせ



軽量設計



12角サーフェイス



6角サーフェイス



選べるパッケージ



ガタ無しウォーム



6角シャンク