

MCC

NEW

プロが選ぶ **MCC** の配管工具シリーズ
化粧配管・PE管金属継手締付け兼用型レンチ

メタルワイドレンチ92

MWW-92



↑
口開き寸法は
ワイドな
16~92mm
↓

屋内の化粧配管から
屋外のPE配管まで、
これ1本で
ワイドな働き!!



化粧配管の締付けに



排水トラップの
取付け、取外しに



水道用PE管金属継手の
締付けに



鋼管用継手の
締付けに



専用サヤ管付!



100年の歴史が裏付ける
安心安全のMCC品質

<http://www.mcccorp.co.jp>

MCC CORPORATION



メタルワイドレンチ92 MWW-92



特長

- 屋内の「化粧配管」から屋外の「PE管金属継手」まで締付け出来る兼用型レンチ
- 口開き寸法はワイドな16～92mm
- 本体と上アゴのガタが少ない高精度仕上げ
- PE管金属継手などの締付け時に使用するサヤ管を標準付属（付属のサヤ管以外は使用できません）
- 化粧配管の締付けに、排水トラップの取付け・取外しに、鋼管用継手の締付けに、水道用PE管金属継手の締付けに、1丁4役の配管用具
- 本体は特殊メタル鍛造製

仕様

品名	品番	口開き(mm)	質量(g)	JANコード	メーカー希望小売価格
メタルワイドレンチ92	MWW-92	16～92	690	4989065113053	

※サヤ管使用時の質量は、1,020gです。

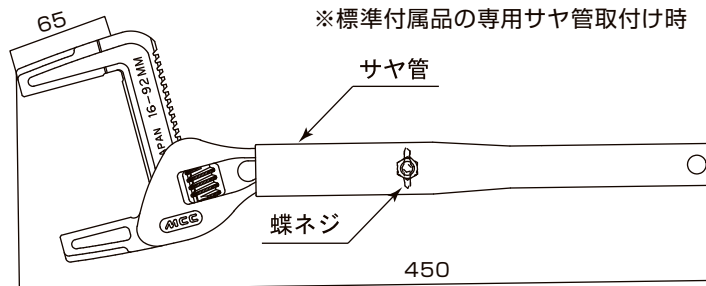
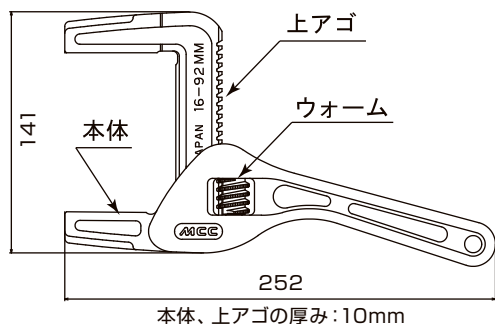


許容トルク

- 6角対辺 83mm:400N・m (水道用ポリエチレン管金属継手 呼び50A等)
- 8角対辺 63mm:300N・m (角ニップル 呼び50A等)

サヤ管取付け方

レンチ本体に専用のサヤ管を挿し込み、蝶ねじで締付けて下さい。

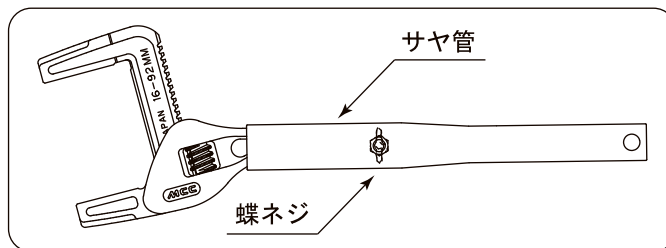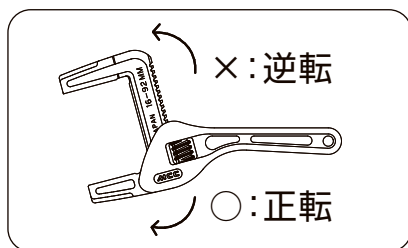

取扱注意事項

- このカタログに記載した用途・仕様の範囲内で使用して下さい。
- 専用のサヤ管以外のパイプなどを使用しないで下さい。工具の破損の原因となります。
- 締付対象材をアゴの奥でかませて使用して下さい。
- 固着したナットの緩めには使用出来ません。また、逆転での使用はしないで下さい。
- 工具は常に点検を行い、損傷のある状態では使用しないで下さい。

取扱店

本社	〒578-0965 東大阪市本庄西2丁目3-46	☎06-6747-6921	FAX 06-6747-6926
東京支店	〒110-0016 東京都台東区台東2丁目25-4MSビル2階	☎03-5807-6055	FAX 03-5807-6620
名古屋営業所	〒460-0024 名古屋市中区正木2丁目15-13	☎052-332-4559	FAX 052-331-9395
福岡営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3丁目3-25	☎092-441-3016	FAX 092-441-3024
広島営業所	〒730-0802 広島市中区本川町1丁目3-2	☎082-292-5288	FAX 082-233-2471
仙台営業所	〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字左近堀2番地1の102	☎022-287-6511	FAX 022-287-6512
札幌営業所	〒003-0803 札幌市白石区菊水三条1-1-17	☎011-822-8570	FAX 011-832-4041
北関東営業所	〒373-0819 群馬県太田市新島町820	☎0276-48-9116	FAX 0276-48-9117

MCC CORPORATION 株式会社 MCCコーポレーション

株式会社 松阪鉄工所

514-0817 三重県津市高茶屋小森町1814 ☎059-234-2454 FAX 059-234-7364
ホームページ <http://www.mccc corp.co.jp>

