

たて型モーターレンチ PAT.



TMW-250




くわえ部側面で排水トラップが廻せません。




TMW-400

- 配管作業時、大径ナットの締め付けに
- 2"(呼び50)の継手・バルブの締め付けが可能
- アルミ製トラップレンチでは強度不足な作業に
- くわえ部側面で排水トラップが廻せません(TMW-250)

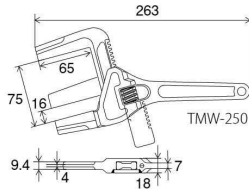

TMW-250

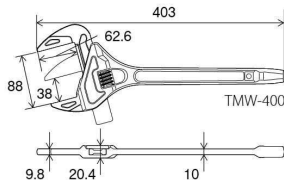

TMW-400

■材質:S55C

製品番号	口開き寸法 (mm)	重 (g)	保証トルク (N・m)	入数	JANコード
TMW-250	16~75	660	400	6	371201
TMW-400	38~88	1,260	490	//	371171

EA530ZJ-11

EA530ZJ-12