


EA531K-125~-400 プライヤーレンチ



品番	全長	最大開口	重量
EA531K-125	125mm	23mm	105g
EA531K-150	150mm	27mm	175g
EA531K-180	180mm	35mm	250g
EA531K-250	250mm	46mm	555g
EA531K-300	300mm	60mm	720g
EA531K-400	400mm	85mm	1460g

廃番

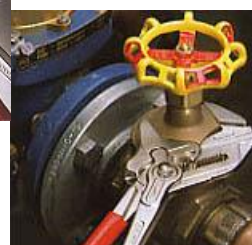


- 仕上げ…ニッケルメッキ
- ハンドル…プラスチックコーティング
- 化粧ナット、水道のカラン回しに
- プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。
- ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。
- 口幅が平行に開くので、インチ・ミリサイズに関係なく締められます。
- てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。




ボタンを押すだけで
アゴの開きを13段階調
整可能



ラチェットハンドル
のような操作で楽に作業
できます。

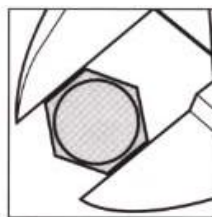

プライヤーレンチ
遊びがないのでなめ
ない

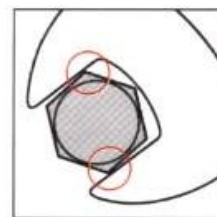

モンキーレンチ
角に力がかかり角を
なめてしまう