

Hyper Long Pliers

ハイパーロングプライヤ ストレート HLS-300 ベントノーズ HLB-300

本体はJIS規格品のクロームバナジウム鋼を使用。
完全無酸化焼入れで耐久性抜群。



ロングリーチで手が届く！強力につかむ！
剛性に優れたハイパープライヤ。


口開き2段階調節、
最大口開き25mm位まで。

ラジオペンチタイプと違い、
剛性に優れたハンドル形状で
ねじれやしなりに強くガッチリ
とつかめます。



先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、用途が格段に広がります。
先曲がりの形状のため狭い場所などの作業に最適です。

針金や釘などが切れるワイヤーカッター。
(軟線でΦ3.2位まで。ピアノ線や燃り線、
あまりに細い線は切れません。)

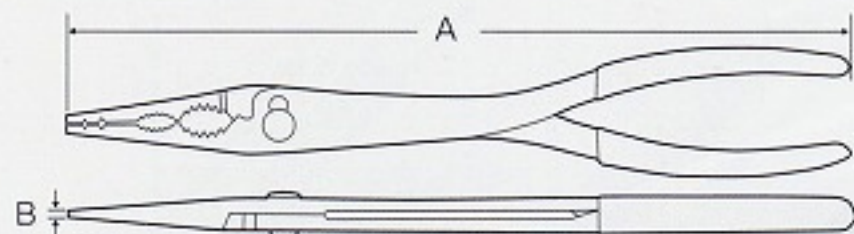

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	
HLS-300	300	295	3	25	2	360	3.2	EA532AB-21
HLB-300	300	295	3	25	2	360	3.2	EA532AB-22

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。



自動車・農機具などの整備に



機械整備、手の届かない作業に