

キズつけたくなければこれが一番
多様な形状で家事や趣味にも大活躍

SOFT TOUCH series

ソフトタッチシリーズ




「しっかりつかんで、つかんだものをキズつけない」。
ユーザーからの声をもとに誕生し、長年多くの人に
愛される定番のプライヤです。スリムやプチなどバリエーションも豊富に用意。修理や組み立て、銀杏の皮むきなど、趣味や調理でも大活躍です。



■ ソフトタッチコンビ 意匠登録 No.828307号

本体はサビに強い
カチオン電着塗装
ニッケルクロームメッキの
約10倍

くわえ部樹脂
スペア1組付き！
ブラスドライバー交換可能

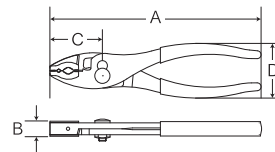

PH-165

口開き
2段階
最大
20mm

PH-200

口開き
2段階
最大
25mm

品番	全長(A)	頭部厚さ(B)	頭部長さ(C)	柄幅(D)	重量(g)	パイプ外径	切断能力軟鉄	小箱/梱包	JAN(4953880)	交換用樹脂
PH-165	168	12	43	42	175	6~20	φ2.0	6/60	341106	No.246
PH-200	206	14	46.5	46	270	8~25	φ2.6	6/60	351105	No.247

別売り交換パーツ

品番	材質	小箱/梱包	JAN(4953880)	適用品番
No.246	ジュラコン®樹脂	5/50	461200	PH-165
No.247	ジュラコン®樹脂	5/50	471209	PH-200

ジュラコン®はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。



ホビーや修理に



キッチンにも




カッター部

軟線で、PH-200はφ2.6位。
PH-165はφ2.0位まで切断可能。

■ ソフトタッチスリム 意匠登録 No.828307号

本体はサビに強い
カチオン電着塗装
ニッケルクロームメッキの
約10倍

くわえ部樹脂
スペア1組付き！
ブラスドライバー交換可能

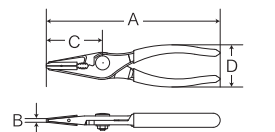

口開き
2段階
最大
20mm



バネ内蔵でラクラク
快適作業

つかむ物の大きさに合わせて
口の開き幅を2段階に調節可能
しっかりつかめるギザ歯と
針金や釘が切れるワイヤーカッター部

品番	全長(A)	頭部厚さ(B)	頭部長さ(C)	柄幅(D)	重量(g)	パイプ外径	切断能力軟鉄	小箱/梱包	JAN(4953880)	交換用樹脂
SH-165S	174	4	56	42	165	2~20	φ2.0	6/60	513138	No.351

別売り交換パーツ

品番	材質	小箱/梱包	JAN(4953880)	適用品番
No.351	ナイロン樹脂	5/50	491238	SH-165S

お客様の声を形に

「小さい部品をキズつけずに、はさみたい」「もっと細かい作業がしやすいソフトタッチが欲しい」
弊社アンケートはがきを集計・分析した結果、最も多いご要望でした。



ワイヤークラフトなどの
製作



模型・RCカーなどの
組み立て



メガネ・時計・カメラ
などの修理




釣りの仕掛け作り
などの修理

■ ソフトタッチプチ 実用新案 No.3210832号

本体はサビに強い
カチオン電着塗装
ニッケルクロームメッキの
約10倍

くわえ部樹脂
スペア2種付き！
ブラスドライバー交換可能

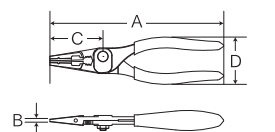


口開き
2段階
最大
18mm



長時間作業でも
疲れにくいハンドル形状

2種類のくわえ部樹脂が交換可能

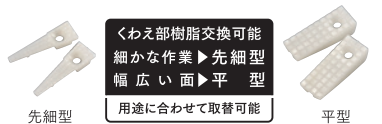

くわえ部樹脂交換可能
細かな作業▶先細型
幅広い面▶平型
用途に合わせて取替可能

アクセサリ製作やホビー・工作用として
ソフトタッチスリムより小型設計で細かい作業にも最適。お客様の工作にも。



軽量 85g



コンパクト 135mm

品番	全長(A)	頭部厚さ(B)	頭部長さ(C)	柄幅(D)	重量(g)	パイプ外径	切断能力軟鉄	小箱/梱包	JAN(4953880)	交換用樹脂
SHP-135	140	2.5	42	38	85	1.5~18	—	6/60	501005	No.52

別売り交換パーツ

品番	材質	小箱/梱包	JAN(4953880)	適用品番
No.52	ジュラコン®樹脂	5/50	491146	SHP-135

ジュラコン®はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。