

# Slip Joint Pliers

## コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

プロユーザー向けの柄磨き品

微妙な感覚を大事にする方へ… ダイレクトな手ごたえを必要とする人へ



自動車整備に…



各種作業に…



針金を切る



タップの圧着に



PL-250



JIS PL-200  
JIS B 4614  
認証番号 JQ 0308053


水や油が付いても滑りにくい  
ローレットタイプ



JIS PL-150  
JIS B 4614  
認証番号 JQ 0308053

掴む！ 挟む！ 回す！ 切る！  
作業工具の定番アイテム！

パイプ・六角ナット・板材  
すべてにガッチリと噛む  
理想的な刃型形状

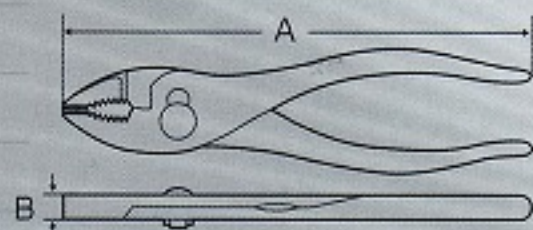

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開き調節	重量(g)	切断可能径	備考
PL-150	165	165	9.3	20	2	165	2.0	EA532BA-165 JIS規格品 ビニールグリップ無し
PL-200	200	203	11	25	2	270	2.6	EA532BA-200 JIS規格品 ビニールグリップ無し
PL-250	250	249	11.5	30	2	370	3.2	EA532BA-250 ビニールグリップ無し

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

針金や釘などが切れるカッター部。  
(軟線で約2.6mm位まで。ピアノ線や  
燃り線、あまりに細い線は切れません。)

口開き2段階調節  
最大くわえ幅25mm位まで  
(PL-200)