

■ コンビネーションプライヤ

口開き
2段階
最大
18mm



PL-135G

口開き
2段階
最大
20mm



PL-150G

口開き
2段階
最大
25mm




PL-200G

口開き
2段階
最大
30mm



PL-250G

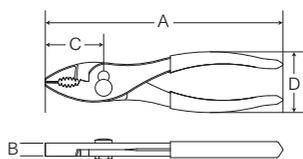

品番	全長(A)	頭部厚さ(B)	頭部長さ(C)	柄幅(D)	重量(g)	パイプ外径	切断能力軟鉄	小箱/梱包	JAN(4953880)
EA532BA-165	137	8	34	38	95	4.5~18	φ1.7	6/60	121104
EA532BA-165	168	9.3	41.5	42	170	5~20	φ2.0	6/60	131103
EA532BA-200	206	11	46	46	275	6~25	φ2.6	6/60	141102
EA532BA-250	252	11.5	58	54	380	9.5~30	φ3.2	6/60	151101

握り物の基本作業工具



手になじむPVCコーティング。



針金や釘などが切れるカッター部。

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます



各種施工に。



アウトドア携帯ツールやツーリング携帯ツールに。



バイク・自転車の携帯ツールとして。



機械類の整備に。



家庭用常備工具として。