

The Igarashi Pliers Line

ベントノーズプライヤ BT-200・シンノーズプライヤ TH-200

狭い作業はオマカセ! 厚さ1/2はダテじゃない。
隠れたネジ類もガッチリキャッチ!

通常のプライヤの
半分の厚さ(5.5 mm)

30°

先端が30°に曲げられているので
特殊作業、狭い箇所での作業に便利。

(針金や釘も切れるカッター部。
軟線で2.6mm位まで。ピアノ線や擦り線、あまりに細い線は切れません。)

BT-200G


手になじむ
ビニールグリップ

口開きが2段階に開く。
(最大口開き幅約25mm)

先端が細く薄いので、狭い
場所や細かい作業に最適。

BT-200 ローレットタイプ

BT-200G ビニールグリップタイプ

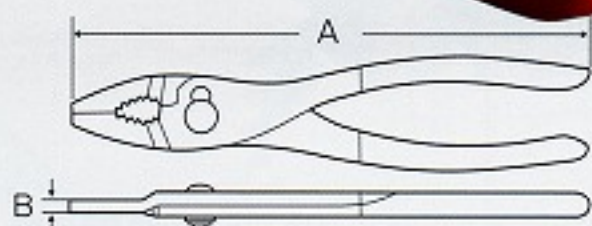

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	備考
BT-200	200	201	5.5	25	2	250	2.6	EA532BE-200 ビニールグリップ無し
BT-200G	200	201	5.5	25	2	250	2.6	ビニールグリップ付

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。



TH-200 ローレットタイプ

TH-200G ビニールグリップタイプ

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	備考
TH-200G	200	203	5.5	25	2	255	2.6	ビニールグリップ付
TH-200	200	203	5.5	25	2	255	2.6	EA532BD-200 ビニールグリップ無し

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

狭い場所でも作業がしやすい
薄い先端。