



EA532BE-200
(薄口ベントノースプライヤー)

- 全長 200mm 先端厚 5.5mm
- 2段
- 重量 255g
- 最大開口 25mm
- 切断可能径 2.6mm


本体／高炭素鋼 S55C
 焼入れ／完全無酸化焼入れ
 硬度／HRC44-52
 表面処理／ニッケルクロームメッキ

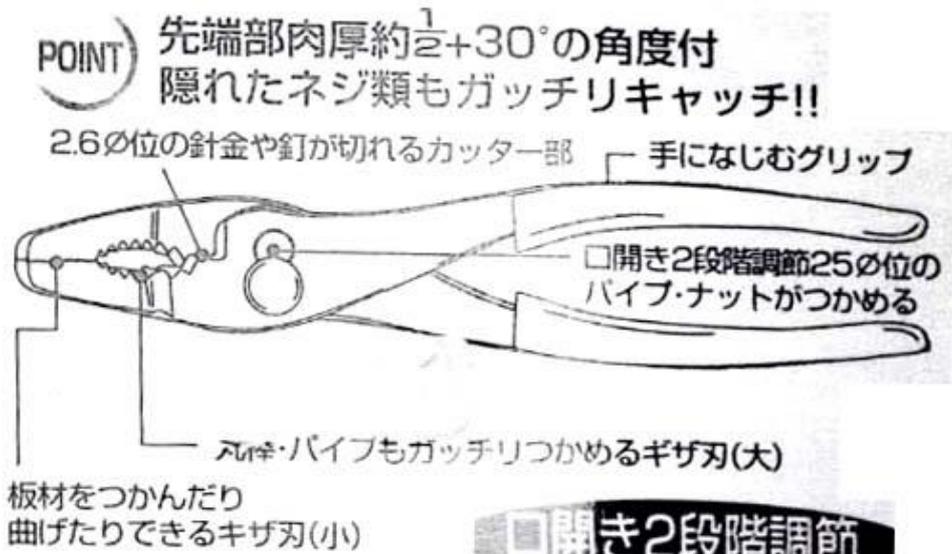

開口2段階調節

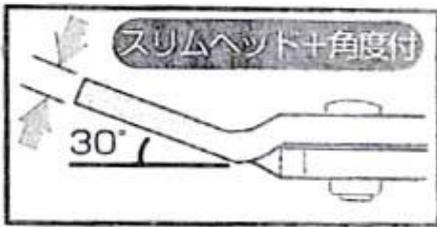


先端肉厚は通常の1/2。狭い場所での作業に便利です。30度の角度が付いていますので手の届きにくい場所にも最適です。

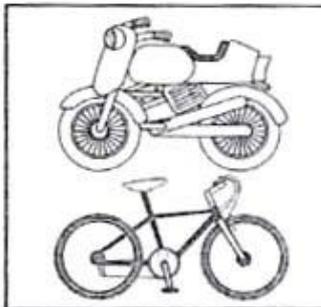


用途1

使いやすい定番サイズ。ガレージの常備工具に最適。

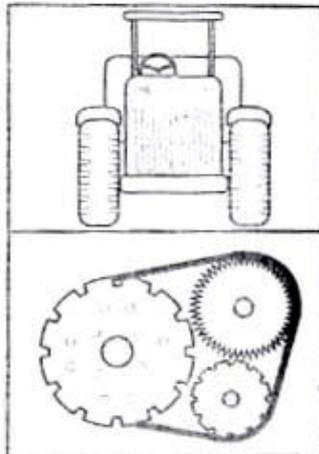

用途2

農機具・各種機械用工具として。

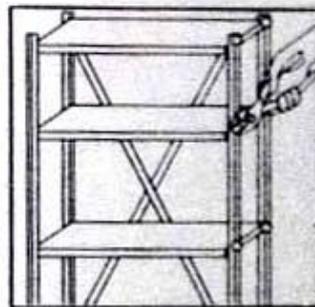

用途3

家庭用常備工具として。