

EA532BF - 190、BG - 190 極薄コンビネーションプライヤー

3種類のギザ刃でガッチリつかみます。



BF-190

BG-190


カッター部

| 品番 | 形状 |
|-------------|----------|
| EA532BF-190 | ストレート |
| EA532BG-190 | ベント(20°) |

全長...190mm
 最大開口...25mm
 口開き調整...2段階
 切断能力... 2mm(軟線)
 材質...クロムバナジウム鋼
 刃硬度...HRC44 ~ 52
 先端厚み2mmで狭い隙間での作業に最適です。
 重量...250g(BF-190、BG-190ともに)



(BF-190先端部)

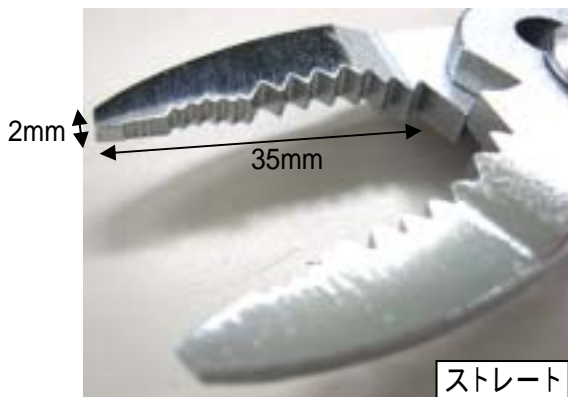

(BG-190先端部)

