




キャスターの取付・調整



ケーブルコネクタの接続に

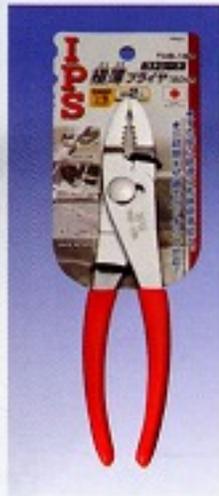

3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。

口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm位まで。




先端部厚さ2mm
(従来品の1/5当社
製品比) 狭い隙間
にあるネジ・ナット
などもつかめます。

釘や針金などが切
れるカッター部(軟
線でφ2.0位まで。
ピアノ線や撚り線、
あまりに細い線材
は切れません。)



針金・釘などの切断作業に
軟線 2.0mm まで

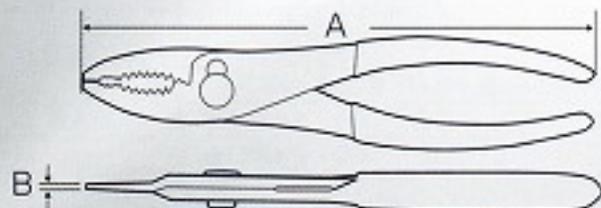

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径
THS-190	190	193	2	25	2	250	2.0 EA532BF-190
BTS-190	190	193	2	25	2	250	2.0 EA532BG-190

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。