

Water Pump Pliers

ゼブラカラー ウォーターポンププライヤ 250mm コンビネーションプライヤ 200mm

個性を主張するブラックとホワイトのカラーコレクション。





ガッチリと噛む！パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状

口開き 5段階調節
最大口開き約47mm



滑らかなスライド調節

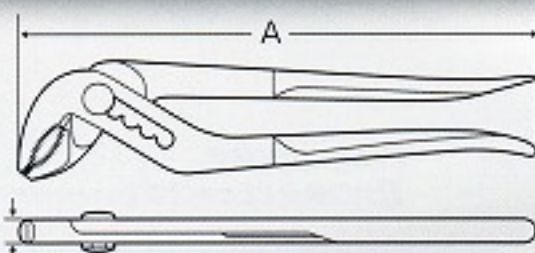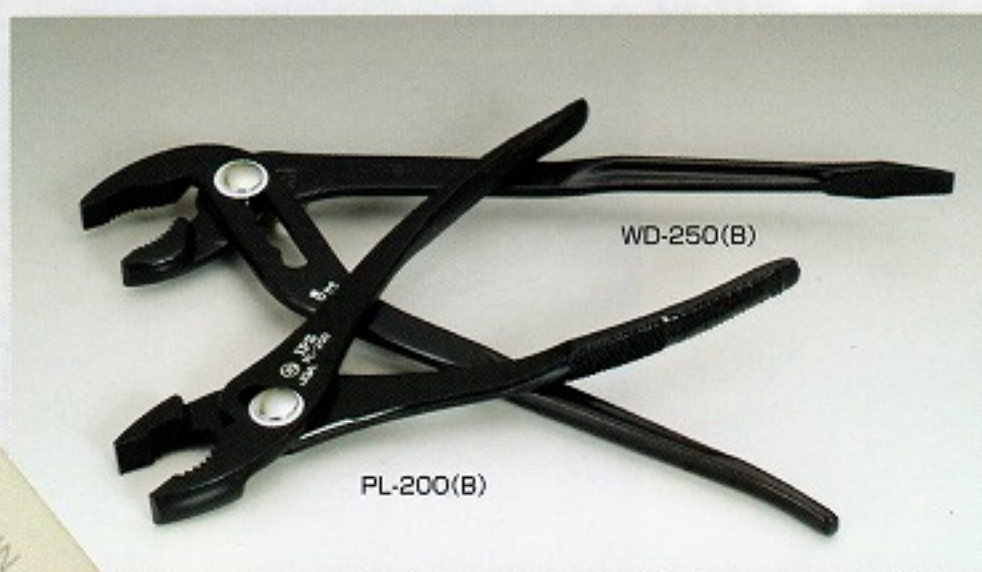

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	備考
PL-200(B)	200	203	11	25	2	270	2.6	EA532BJ-200 黒 JIS規格品
WD-250(B)	250	252	10	47	5	325		黒

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。


先端部は水栓作業に
便利なドライバ付

防錆力に優れた
白・黒、カチオン電着塗装。



口開き2段階調節
最大口開き約25mm

水や油が付いても
滑りにくい
ローレットハンドル

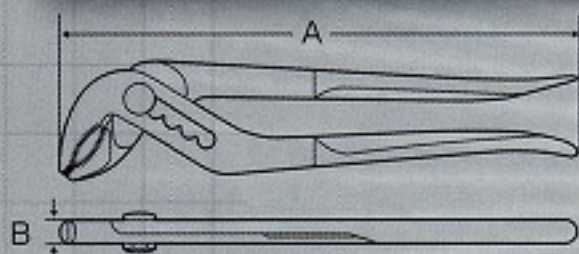

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	備考
PL-200(W)	200	203	11	25	2	270	2.6	白 JIS規格品
WD-250(W)	250	252	10	47	5	325		白

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。