

2024年新商品

KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX®

NEW: 250 mm

NEW: 150 mm

KNIPEX TwinGrip – スリップジョイントプライヤー
Great in any size.
フロントとサイドにグリップ機能


KNIPEX TwinGrip – スリップジョイント プライヤー

150mmと250mm
新しいサイズが登場

- ▶ 独自の組み合わせ: フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整
- ▶ 頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に
- ▶ 頑丈な歯と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーで強力な掴み

- > 狭い場所でも作業が可能で、スリムな回転ゾーンでも素早いネジ締めが可能
- > フロント・サイドの大きなグリップ力: それぞれ 径 3~16 / 4~22 / 5~27 mm に対応
- > 3点保持機構を持つフロントグリップで平材もしっかり掴めます


あらゆる用途に - 3つのサイズをご用意

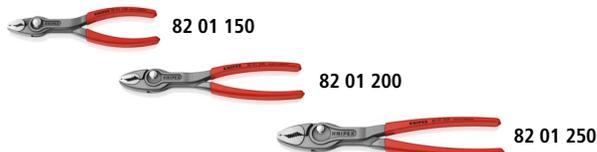

82 01 150
手の届きにくい位置でも、3~16mm幅のワークをグリップします



82 01 200
一般的なサイズの4~22mm幅の固定部品をグリップします

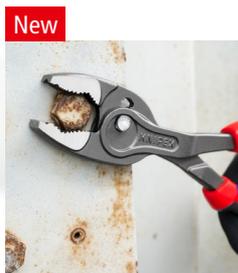

82 01 250
5~27mmの大型のものや、非常にきつい部品でも強力にグリップします

セットも販売中

00 19 61 V01: ツールロール付き
TwinGrip3点セット(150, 200, 250mm)

00 19 61 V02: ツールロール付き
TwinGrip2点セット(150, 250mm)



品番	EAN 4003773-	↔ mm	プライヤー 本体	ヘッド	ハンドル	調整段階	○ Ø インチ	○ Ø mm	◇ インチ	◇ mm	⚖ g			
82 01 150	N 089353	150	グレーの 亜鉛合金 メッキ	研磨	滑り止め付きプラ スチックコート	3	1/8-5/8	3-16	1/8-5/8	3-16	130			
82 01 150 SB	N 091004	150				3	1/8-5/8	3-16	1/8-5/8	3-16	130			
82 01 200	087243	200				5	5/32-7/8	4-22	5/32-7/8	4-22	270			
82 01 200 SB	087571	200				5	5/32-7/8	4-22	5/32-7/8	4-22	270			
82 01 250	N 089377	250				7	3/16-1 1/16	5-27	3/16-1 1/16	5-27	360			
82 01 250 SB	N 091011	250				7	3/16-1 1/16	5-27	3/16-1 1/16	5-27	360			
82 02 200	087250	200			コンフォートハン ドル	5	5/32-7/8	4-22	5/32-7/8	4-22	280			
82 02 200 SB	087588	200				5	5/32-7/8	4-22	5/32-7/8	4-22	280			
82 02 250	N 089384	250				7	3/16-1 1/16	5-27	3/16-1 1/16	5-27	390			
82 02 250 SB	N 090991	250				7	3/16-1 1/16	5-27	3/16-1 1/16	5-27	390			
00 19 61 V01	N 092063	330				KNIPEX TwinGrip3点セット (82 01 150, 82 01 200, 82 01 250)								
00 19 61 V02	N 092094	330				KNIPEX TwinGrip2点セット (82 01 150, 82 01 250)								
00 19 61 LE	N 092056	330	TwinGrip用 ツールロール(4ポケット付き)											