




VA・VVF線／エコ線等の ケーブル線の切断に！

三芯線も切断可能！



刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、VA (Φ2.6mm) 三芯線の切断も可能です。

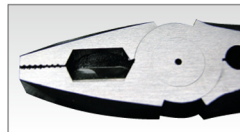


便利な圧着機能付



圧着端子接続範囲は1.25～5.5mm²

確実につかむ！

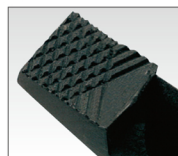

滑りにくいローレット（格子状）加工
薄物や細い線等の引き出し作業、左右前後自由に
取り扱えます。

電工職人ペンチ HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS

3300-225 EA534DB-225



刃部鏡面仕上




くわえ部
ギザ付



ワイヤー
カット
対応



圧着機能

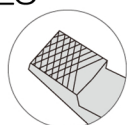


くわえ部は滑りにくい
ギザ付（格子状）です。



※圧着機能端子接続範囲は1.25～5.5mm²



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力			パッケージ サイズ H×W×Dmm	JANコード
			鉄線 mm	銅線 mm	VA・VVF線 mm		
3300-225	225	365	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	030707

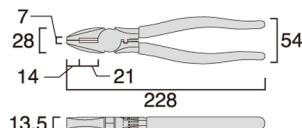

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

⚠ 警告 電気の流れている物への使用は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。⚠ 注意 「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。