


EA534DB-225
強力型電工ペンチ(鏡面仕上)



すべり止め付エラストマーハンドル

- 全長…225mm
- 切断能力…鉄線: φ 3.6mm、銅線: φ 4.0mm、ピアノ線: φ 2.0mm、VA線: φ 2.6mm
- 材質…クロムバナジウム鋼
- 刃硬度…HRC60~64
- 鏡面仕上げの刃が切断面をきれいに仕上げます。
- 重量…338g
- 内線・外線工事などの電気設備工事・電話工事・土木建築工事に最適です。
- 落下防止用コード取付穴付(φ 2mm)

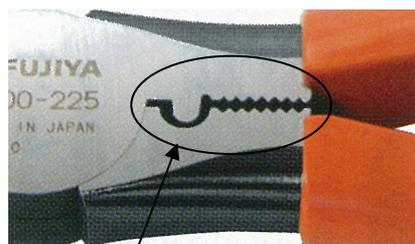

簡易圧着機能付
 圧着範囲…1.25~5.5mm²

