



用途


- ・高所での電気工事作業などに。
- ・掴む・曲げる・ねじる作業に。

特長

- ・強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
- ・支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。
- ・落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
- ・便利な圧着機能付き。圧着端子接続範囲2.0~5.5mm²

Amazonベストセラー1位商品（強カペンチカテゴリ）

※強カペンチ1100-225の後継機種となります。

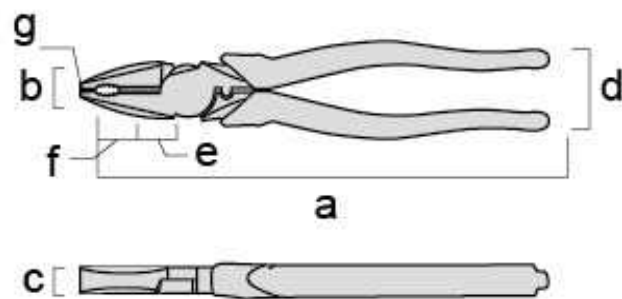

SIZE(mm)	225mm
重量(g/w)	340g/w
切断能力 鉄線 mm	φ3.6
切断能力 銅線 mm	φ4.0
切断能力 ピアノ線 mm	φ2.0
切断能力 VA・VVF線 mm	φ2.6×3芯
パッケージサイズ (H x W x D mm)	270×73×20mm
入数	6
JANコード	4952520030714
a	232
b	28
c	12
d	52
e	20
f	19
g	7
旧モデル	1100-225