


## 強力型電気ニッパー(鏡面仕上)

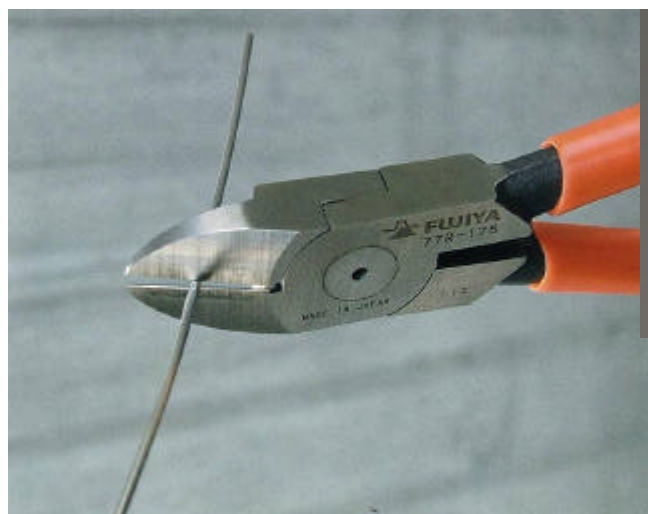

ストレート刃



ラウンド刃



品番	先端形状	サイズ					
		a	b	c	d	e	i
EA536DF-175S	ストレート	183	22	10.5	49	24.2	15°
EA536DF-175R	ラウンド						

全長...183mm(呼び175mm)


切断能力...鉄線： 2.0mm、銅線： 3.0mm、

VA・VVF： 2.0mm3心

刃硬度...HRC57～61

重量...210g

材質...クロームバナジウム鋼

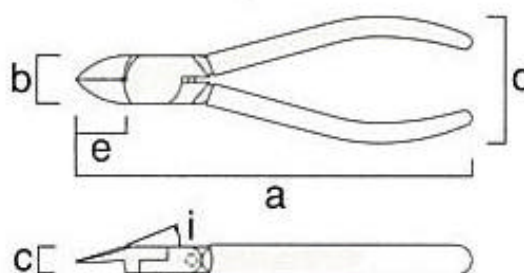


刃部鏡面仕上げでVA線をフラットに切断！

耐久性に優れた刃先で2mmのVA線もラクラク切断！



薄刃設計で少ない力で線材を切断可能

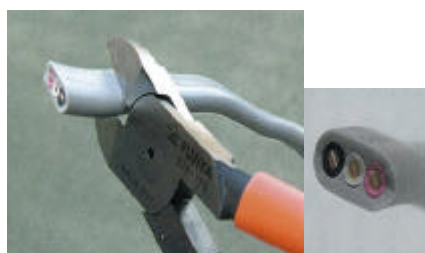

鋭い切れ味でVA線等をラクラク切断！

切断能力、耐久性は抜群。

さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた、電気設備工事のプロユースモデル