

EA536DJ-125

505-125

ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ (ラウンド刃)




<用途>

- ・ A V ・ 通信 ・ 精密機器の組立、配線、内線工事に。

<特長>

- ・ 50Aタイプの刃部に皮むき作業に便利な穴 (φ0.8mm ・ φ1.6mm)を開けたニッパです。
- ・ 電気工事等でのビニール線やゴム線のストリップを、芯線にキズつけず簡単に行えます。
- ・ JIS-H規格対応品。

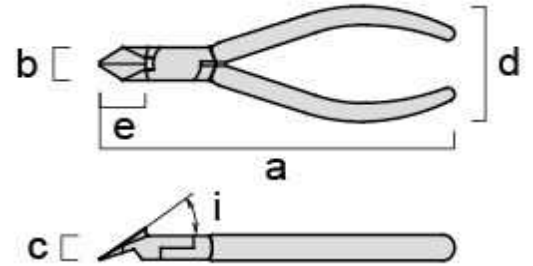

SIZE(mm)	125mm
重量(g/w)	100g/w
切断能力 鉄線 mm	φ1.2mm
切断能力 銅線 mm	φ2.0mm
パッケージサイズ (H x W x D mm)	170x73x20mm
JANコード	4952520005651
a	132
b	14
c	10
d	52
e	23.2
i	35