


# ロングノーズプライヤー(総磨タイプ)



品番	全長	先端	ハンドル長	最大開口	重量
EA537JB-1	280mm	ストレート	170mm	90mm	257g
EA537JB-2	275mm	ベント45°		80mm	253g

刃硬度...HRC60  
先端幅...2mm

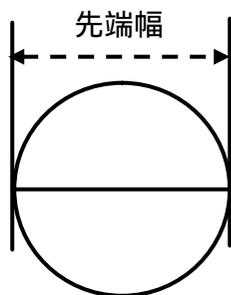

ハンドルが長く口の  
開きも大きい