

取扱説明書

耐熱型閉端接続子用工具 NH40

この度は、「手動片手式工具NH40」をご購入いただきありがとうございます。
ご使用の際は、本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
なお、取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてお読み下さい。




警告

次の項目を厳守下さい。
異常発熱して火災が発生する場合があります。

- 指定ダイスで圧着して下さい。
- 定期的にクリンプハイトをご確認下さい。


●外観及び名称

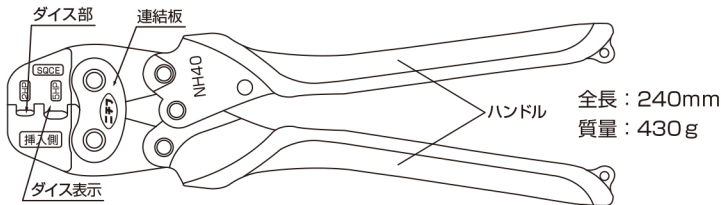


●圧着方法

1. 工具のハンドルを全開にします。
一度ハンドルをいっぱいに締め付けて下さい。ハンドルは自力で全開します。
2. ダイスには適合接続子サイズを刻印しておりますので、接続子サイズに合ったダイスを選定下さい。
3. ダイスに「閉端接続子挿入側」と刻印している側から接続子をダイスへ挿入します。接続子の肩があたり、ロケータから接続子先端がのぞくようにセットして下さい。接続子が落ちない程度にハンドルを締め付けて下さい。
4. 所定の長さに被覆むきした電線をよじらずに、平行に根元まで挿入します。
5. ラチェットが外れ、ハンドルが自力で全開するまで締め付けて下さい。
6. ハンドルを開き、圧着した接続子を取り出します。
7. 接続子に直接張力が加わらないよう電線を結束して下さい。

 
電線被覆むき長さ



品番	電線被覆むき長さ
SQ CE-2HP	13～15mm
SQ CE-5HP	14～16mm

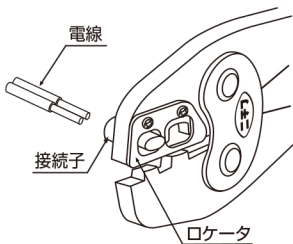

クリンプハイト

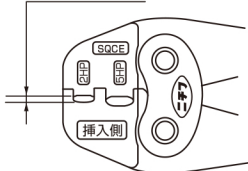

ダイス表示	クリンプハイト(mm)	
	最小	最大
2HP	2.25	2.45
5HP	2.95	3.15

〔より線をご使用の場合は、別途接続子に同梱しております取扱説明書をご覧ください。〕

●適正クリンプハイト

定期的にクリンプハイト寸法が適正範囲内であることをクリンプハイトゲージ又はピンゲージ等でご確認下さい。
範囲を外れた場合は、新たに工具をご購入下さい。

●使用上のご注意

1. この工具は、耐熱型閉端接続子専用です。端子などの圧着は出来ません。
2. 適正な接続を得るため、電線組合せは厳守して下さい。
3. ラチェットにより完全に圧着できるまで、ハンドルは開かない構造になっておりますので無理に開かないで下さい。無理に開きますと、重大な故障の原因となります。
4. 工具の可動部（連結板、軸等）には、月1～2回注油して下さい。
ご使用後は工具全体を油布で汚れを拭きとり保管して下さい。
5. 工具をハンマやペンチの代用等、圧着作業以外に使用しないで下さい。



株式会社



TEL (06) 6911-1411(代)