

取扱説明書



この度は、「手動片手式工具NH64」をご購入いただきありがとうございます。
ご使用の際は、本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
なお、取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてお読み下さい。




警告

次の項目を厳守下さい。
異常発熱して火災が発生する場合があります。

- 指定ダイスで圧着して下さい。
- 定期的にクリンプハイトをご確認下さい。

●外観及び名称

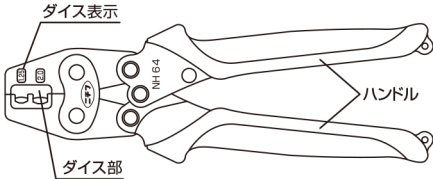

全長：180mm
質量：250g

●適用ダイス


ダイス表示	1.25	2.0
適合端子品番	PC 4009-M/F-WP TMN B-1.25-WP	PC 4020-M/F-WP TMN B-2-WP

●圧着方法

1. 工具のハンドルを全開にします。
一度ハンドルをいっぱい握って下さい。
ハンドルが自力で全開します。
2. 適合端子をダイスにセットして下さい。
端子が落ちない程度にハンドルを軽く握ります。
所定の長さに被覆むきした電線を
端子に挿入します。
3. 圧着規制装置（ラチェット）が外れ、
ハンドルが自力で全開するまで握って下さい。
ハンドルを開き、圧着した端子を取り出します。
圧着部にきず、われ、さけめがないことを
確認して下さい。

電線被覆むき長さ

7.0～8.0mm

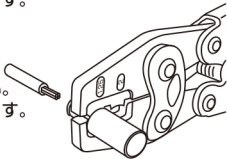


●適正クリンプハイト

定期的にクリンプハイト寸法が適正範囲内であることをクリンプハイトゲージ又はピンゲージ等でご確認下さい。
範囲を外れた場合は、新たに工具をご購入下さい。

ダイス表示	クリンプハイト(mm)	
	最小	最大
1.25	2.35	2.50
2.0	2.50	2.65

クリンプハイト

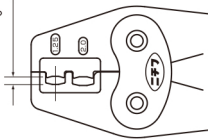

●使用上のご注意

1. この工具は、防水形ピン端子（WP）・スリーブ（WP）専用です。
2. 適正な接続を得るため、圧着する端子・スリーブの電線抱合範囲は厳守して下さい。
3. ラチェットにより完全に圧着できるまで、ハンドルは開かない構造になっておりますので無理に開かないで下さい。
無理に開きますと、重大な故障の原因となります。
4. 工具の可動部（連結板・軸等）には、月1～2回注油して下さい。
ご使用後は工具全体を油布で汚れを拭きとり保管して下さい。
5. 工具はハンマ、ペンチの代用等、圧着作業以外に使用しないでください。



株式会社 ニチフ

TEL(06)6911-1411(代)