

取扱説明書

銅線用裸圧着端子（旗形）用手動片手式工具 NH20

この度は、「手動片手式工具 NH20」をご購入いただき、ありがとうございます。
ご使用の際には、本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
なお、取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてお読み下さい。




警告

次の項目を厳守下さい。
異常発熱して火災が発生する場合があります。

- 指定ダイスで圧着して下さい。
- 定期的にクリンプハイトをご確認下さい。

●外観及び名称

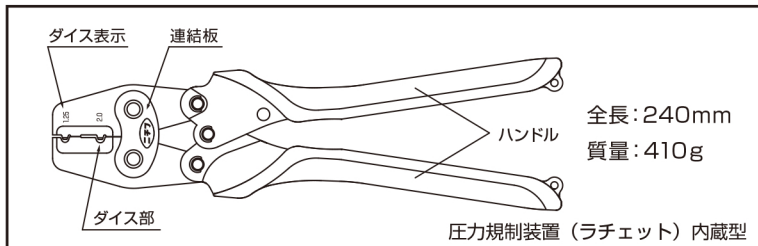


●適用ダイス

ダイス表示	1.25	2.0
適合端子	FT 1-3	FT 2-3

●圧着方法

1. 工具のハンドルを全開にします。一度ハンドルをいっぱいに締め付けて下さい。ハンドルは自力で全開します。
2. 端子をメスダイスに挿入します。端子の中心がオスダイスの中心になるよう、端子の位置を決めます。
3. 端子が落ちない程度にハンドルを軽く握ります。
4. 被覆むきした電線を挿入します。
5. ラチェットが外れ、ハンドルが自力で全開するまで締め付けて下さい。
6. ハンドルを開き、圧着した端子を取り出します。

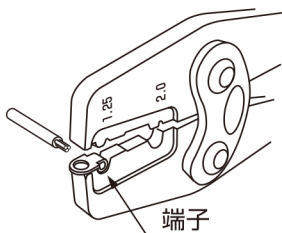


●適正クリンプハイト

定期的にクリンプハイト寸法が適正範囲内であることを
クリンプハイトゲージ又はピンゲージ等でご確認下さい。
範囲を外れた場合は、新たに工具をご購入下さい。

クリンプハイト

ダイス表示	クリンプハイト(mm)	
	最小	最大
1.25	1.65	1.85
2.0	1.80	2.00

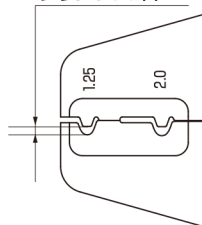

●使用上のご注意

1. この工具は、銅線用裸圧着端子（旗形）専用です。
2. 適正な接続を得るため、圧着する端子電線抱合範囲は厳守して下さい。
3. ラチェットにより完全に圧着できるまで、ハンドルは開かない構造になっておりますので無理に開かないで下さい。無理に開きますと、重大な故障の原因となります。
4. 工具の可動部(連結板、軸等)には、月1～2回注油して下さい。
ご使用後は工具全体を油布で汚れを拭きとり保管して下さい。
5. 工具をハンマやペンチの代用等、圧着作業以外に使用しないで下さい。



株式会社 ニチフ

TEL (06) 6911-1411(代)