

EA538AH-1(強力型圧着工具)取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



- 使用する端子(またはスリーブ)のサイズにローター-ダイスを合せます。
- ・ハンドルを広げます。(オンダイスが下がります。)
- ・頭部のダイスstopper(反対側)を緩め、ローター-ダイスを回転させます。
- ・使用する端子のサイズ記号がくるようにローター-ダイスを止めます。
- ・ダイスstopperを締めてローター-ダイスを固定します。




ローター-ダイスに端子をセットし、オンダイスで軽く保持します。(端子は口付け部に、スリーブは中心の正しい位置にオンダイスがあたるようにセットしてください。)
電線の被覆を所定の長さに剥ぎ、端子に挿入します。
各レバーをしっかりとって圧着してください。

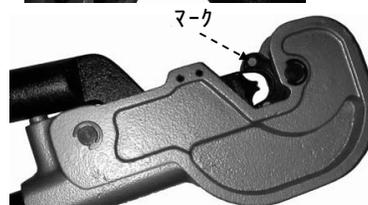


工具を落したりぶついたりしないように注意してください。
工具で手等をはさまないように気を付けてください。

当製品のロータリーダイスの位置関係は次のようになっております。
 なお、図は極端に描いてあります。

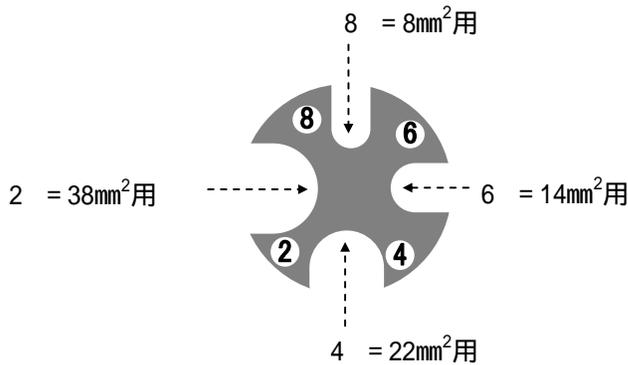

参考までに裸端子のパレル部分の
 胴径は以下の通りです。


裸端子	胴径
8mm ²	7.1mm
14mm ²	9.0mm
22mm ²	11.5mm
38mm ²	13.3mm

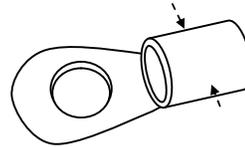

各圧着マークに対応する圧着範囲は
 以下をご参照ください。




裸端子8mm²を作業する時

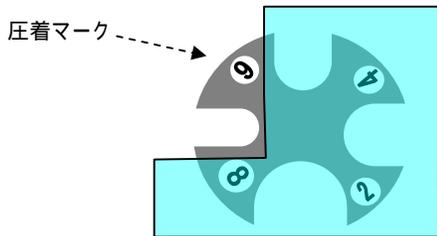


ロータリーダイスの のマークが
 見える状態にして圧着して下さい。

裸端子14mm²を作業する時

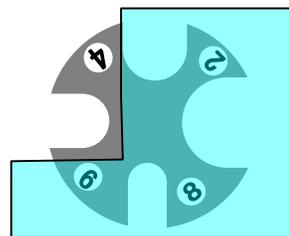


ロータリーダイスの のマークが
 見える状態にして圧着して下さい。

裸端子22mm²を作業する時

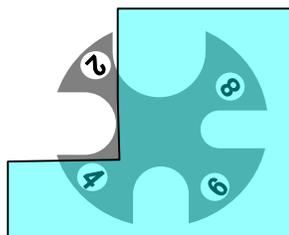

ロータリーダイスの のマークが
 見える状態にして圧着して下さい。

裸端子38mm²を作業する時

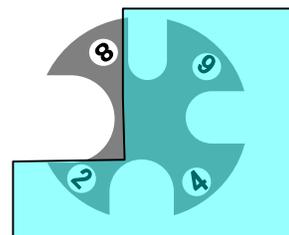

ロータリーダイスの のマークが
 見える状態にして圧着して下さい。

株式会社 エスコ
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14
 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929