

(強力圧着工具)

EA538AK-60

EA538AK-100

※どちらも廃番となりました。

全長

710mm

695mm

使用範囲


14, 22, 38, 60mm²

22, 38, 60, 80, 100mm²

○裸圧着端子用、裸圧着スリーブ用


○ロータリー型雌ダイスを回すだけで各サイズを簡単圧着

○作業者の力に合わせて圧着できる簡単操作の調整ダイヤル付

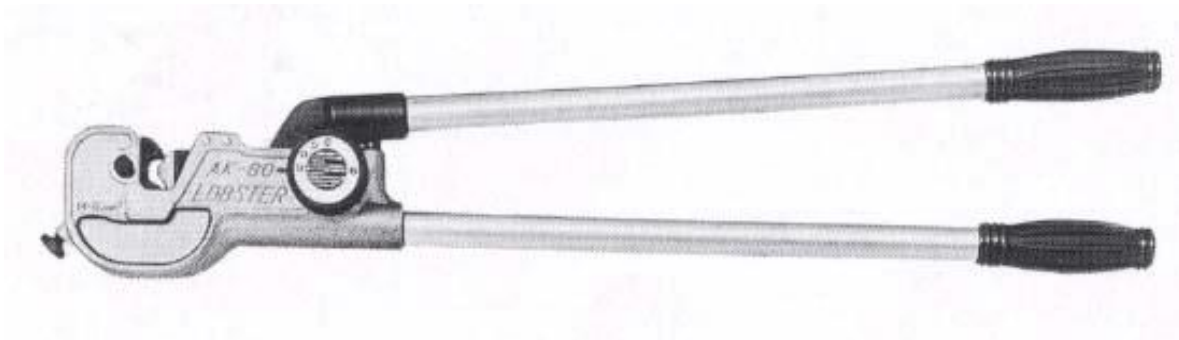



(参考AK-60)

各部の名称

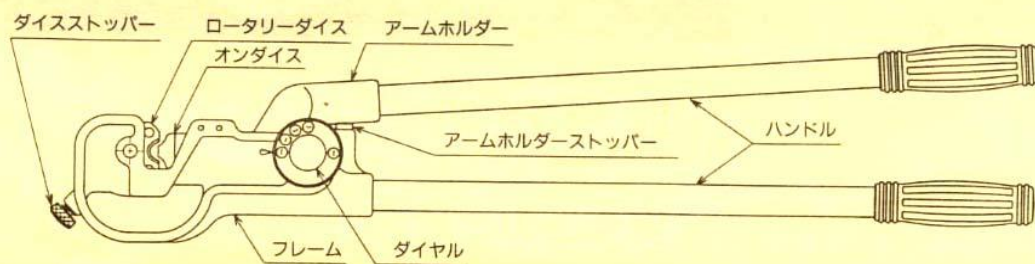

使用方法

1. 使用する端子（またはスリーブ）のサイズにロータリーダイスを合わせてください。
 - ・頭部のダイスタッパをゆるめ、ロータリーダイスを回転させる。
 - ・右図の位置に使用する端子（またはスリーブ）のサイズ記号がくるように、ロータリーダイスを止める。
 - ・ダイスタッパを締めてロータリーダイスを固定させる。
2. ロータリーダイスに端子（またはスリーブ）をセットしオンダイスで軽く保持します。
(端子はろう付け部に、スリーブは中心の正しい位置にオンダイスが当たるようにセットしてください。)
3. 電線の被覆を所定の長さに剥ぎ、端子（またはスリーブ）に挿入します。
4. ダイヤルの記号Eをフレームの矢印に合わせて圧着します。この時、ダイヤルの記号は下表の標準使用順序に従って圧着してください。尚、最終圧着は必ず記号Eで行い、アームホルダーストッパにあたるまでハンドルを操作してください。

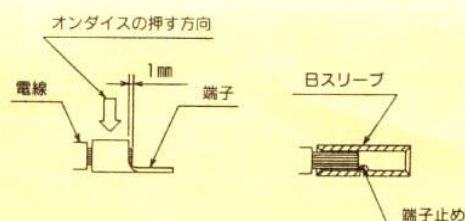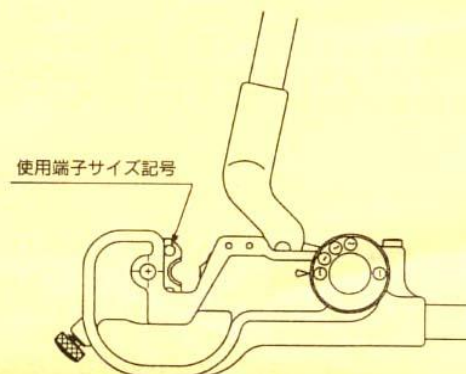

＜要点＞ ダイヤル記号の ①②③④⑤ の順に作業すれば軽く圧着する事ができます