


連鎖型圧着端子用 手動片手式工具

F — 200

取扱説明書

■各部の名称

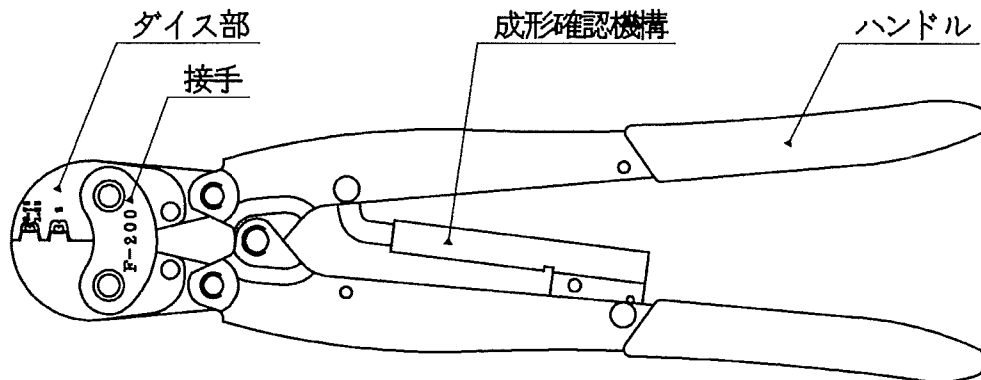

■仕様

適用電線範囲	質 量	全 長
0. 7 5 1. 2 5 mm ² 2. 0	4 9 0 g	2 7 1 mm

■使用方法

1. 工具のハンドルを全開にします。
一度ハンドルをいっぱい握ってください。ハンドルは自力で全開にします。
2. 連鎖型圧着端子を歯型部に入れ、端子が落ちない程度にハンドルを軽く握ります。
この時、芯線圧着側と被覆圧着側の方向を間違えないようにしてください。
3. 所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子に挿入します。成形確認機構が外れハンドルが全開するまで荷重を加えます。
4. ハンドルを開き圧着した端子を取り出します。

■使用上の注意

1. 工具は絶縁仕様ではありません。通電箇所で使用すると、感電の恐れがあります。
2. この工具は、連鎖型圧着端子専用です。
3. 適正な接続を得るため、圧着する端子に合った歯型を使用してください。
4. 成形確認機構により、完全に圧着できるまでハンドルは開かない構造になっておりますので、無理に開かないでください。無理に開きますと、重大な故障の原因となります。
5. 工具の可動部（接手、軸等）には、月に1～2回注油してください。また、ご使用後、工具全体を油布で拭き保管してください。
6. 工具をハンマーやペンチのかわり等、圧着作業以外に使用しないでください。