


EA538HA(圧着ペンチ<絶縁被覆付閉端接続子用>)取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

仕様	
適合接続子	電線包合範囲
CE - 2	1.0 ~ 9.0mm ²
CE - 5	
CE - 8	
・重量...630g	・全長...325mm

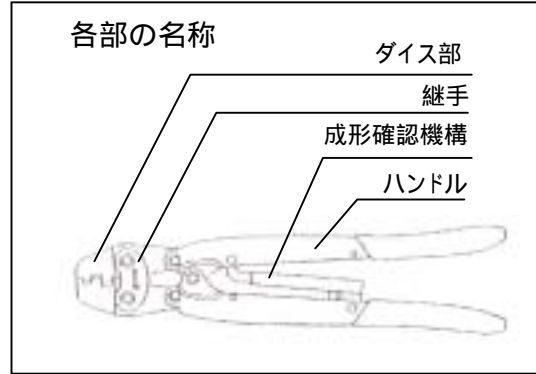

使用方法


- (1) 工具のハンドルを全開にします。
一度ハンドルをいっぱいに握ってください。ハンドルは自力で全開します。
- (2) 絶縁被覆付閉端接続子を図のようにメス歯形部へ挿入します。
- (3) 接続子が落ちない程度にハンドルを軽く握ります。
- (4) 所定の長さ将被覆剥きした電線導体を軽くより合せて接続子に挿入します。
- (5) 圧力規制装置が外れ、ハンドルが自力で全開するまで荷重を加えます。
- (6) ハンドルを開き、圧着した端子またはスリーブを取り出します。

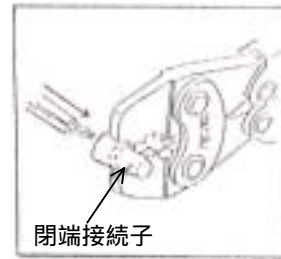

電線組合せ例

接続子の呼び	電線包合範囲	工具ダイス部の呼び
CE - 2	1.0 ~ 3.0mm ²	2
CE - 5	2.5 ~ 6.0mm ²	5
CE - 8	4.0 ~ 9.0mm ²	8

 適切な接続を得るため、接続する電線の総和は、上記の表の電線包合範囲内での組み合わせで使用してください。



注意

- ・この工具はJIS C 2807絶縁被覆付閉端接続子専用工具です。
- ・適正な接続子を得るため、接続子に合った歯形を使用し、接続子の電線包合範囲内での組み合わせで使用してください。
- ・圧力規制装置により、完全に圧着できるまで、ハンドルは開かない構造になっておりますので、無理に開きますと重大な故障の原因になります。
- ・工具の可動部(継手、軸等)には、月に1~2回注油してください。また、ご使用后、工具全体を油布で拭き、保管してください。
- ・工具をハンマーやペンチの変わりなどの圧着作業以外に使用しないでください。

株式会社 エスコ
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929
 東京 / TEL (03)3450-4003