


1丁で各種の作業可能!

- 端子圧着・ボルト、電線の切断
電線の被覆むきが、これ1丁でOK




絶縁端子用(特殊鋼総焼入れ)

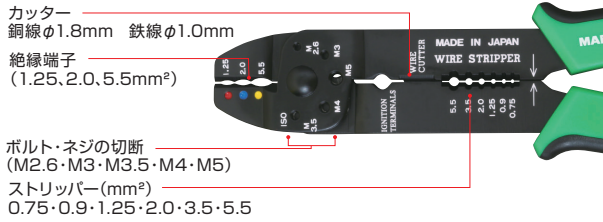

絶縁端子/絶縁スリーブ: 1.25・2.0・5.5mm²

全長	質量	品番
225mm	240g	M100A

裸圧着端子用(特殊鋼総焼入れ)

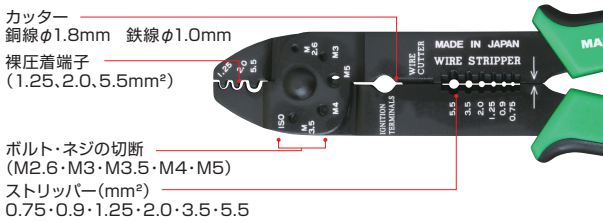


EA538JV-2A

裸圧着端子スリーブ: 1.25・2.0・5.5mm²

全長	質量	品番
225mm	235g	M200A


オープンバレル(連鎖形)端子用 (特殊鋼総焼入れ)(ファストン端子)

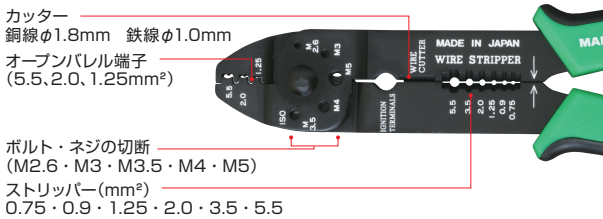

オープンバレル端子: 1.25・2.0・5.5mm²

全長	質量	品番
225mm	235g	M300A

絶縁端子・裸圧着端子用(特殊鋼総焼入れ)

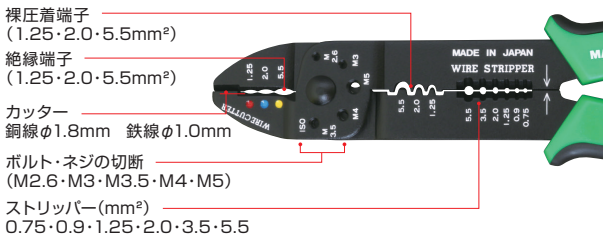


EA538JV-4A

絶縁/裸圧着端子スリーブ: 1.25・2.0・5.5mm²

全長	質量	品番
235mm	285g	M400A


絶縁端子・オープンバレル(連鎖形)端子用 (特殊鋼総焼入れ)(ファストン端子)

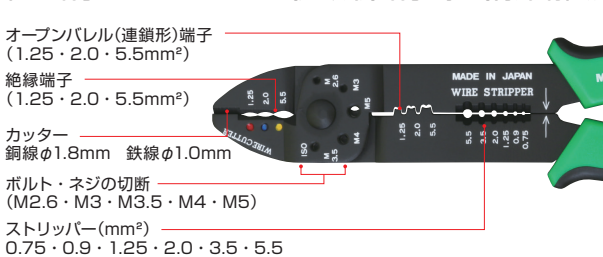

絶縁端子/オープンバレル端子: 1.25・2.0・5.5mm²

全長	質量	品番
235mm	290g	M500A

オープンバレル(連鎖形)端子・裸圧着端子用 (特殊鋼総焼入れ)(ファストン端子)

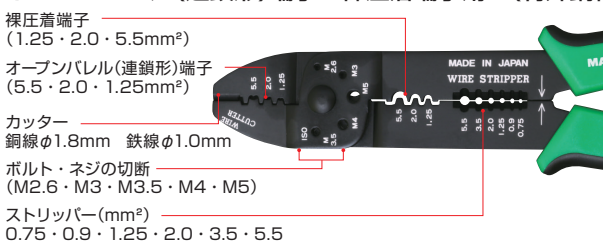

EA538JV-6A

オープンバレル端子/裸圧着端子・スリーブ: 1.25・2.0・5.5mm²

全長	質量	品番
235mm	290g	M600A