


EA538L
(T型コネクター用圧着ペンチ)

重量...630g
全長...320mm
スチール製
手動片手式
出力...19.5kN(2tonf)
適用範囲(合計断面積)...T-11(7.5 ~ 11mm²)、T-16(11.5 ~ 16mm²)

屋内、屋外(配電線を除く)、ビルディング、
トンネル内などの電線の分岐に使われています。

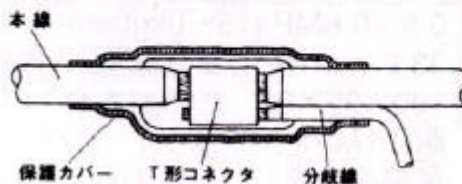

使用方法

- (1) 工具のハンドルを全開にします。一度ハンドルをいっぱい握ってください。
ハンドルは自力で全開します。
- (2) コネクタ(端子またはスリーブ)を、メス歯研分にセットしてください。
- (3) ハンドルを軽く握り、コネクタが落ちなくなる程度まで閉じてください。
- (4) 被覆剥きした電線をコネクタに挿入し、ハンドルを握り締めてください。
- (5) 成形確認機構が解除され、ハンドルが自力で全開したら圧着完了です。

T型コネクターは EA539F-11、F-16をご利用ください。