
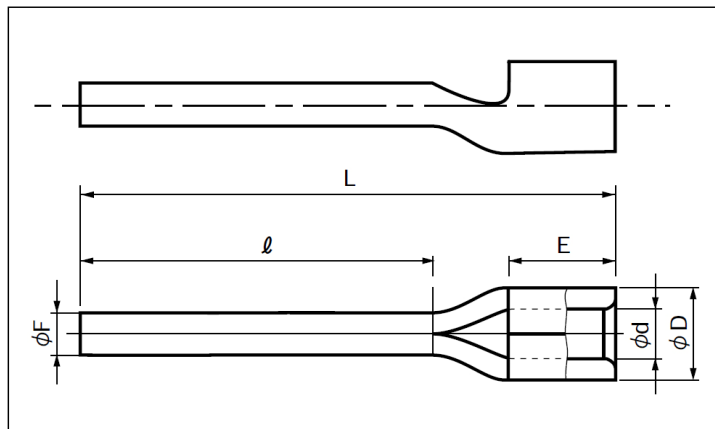


EA538MN-1～-4

[TC形]裸圧着端子(絶縁キャップ付)

- ◆棒形(丸棒)
- ◆材料…端子:無酸素銅(電気すずめっき)
キャップ:ポリ塩化ビニル

◆銅線用

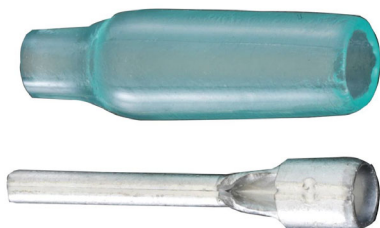

品番	各部の寸法						電線抱合範囲			絶縁キャップ色
	ϕF	l	L	E	ϕD	ϕd	単線mm	撚線mm ²	AWG	
EA538MN-1	1.9	13.5	22.0	4.5	3.4	1.7	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	赤透明
EA538MN-2					4.2	2.3	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	青透明
EA538MN-3		15.0	26.5	6.5	5.6	3.4	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	黄透明
EA538MN-4		21.0	32.5							黄透明

◆定格電圧/定格電流…

EA538MN-1,MN-2:600V/20A

EA538MN-3,MN-4:600V/37A