

電装ターミナルキット T115A

●使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました

キット内容	入数	キット内容	入数
ギボシ型端子M	20個	110シリーズハウジング (4P)	2個
ギボシ型端子F	20個	250シリーズハウジング (6P)	1個
110シリーズM	20個	絶縁被覆付圧着スリーブ	20個
110シリーズF	20個	絶縁キャップM	20個
250シリーズM	20個	絶縁キャップF	20個
250シリーズF	20個	電装圧着工具FK1A	1個
クワ型端子φ4mm	20個	ターミナルキットボックス	1個
クワ型端子φ5mm	20個		

品番コード	キット入数
T115A	15点

JANコード (4963202-)
002721

ケース寸法：244×207×29mm



電装ターミナル

パーツ	品番コード	品名	入数
	FG2M	ギボシ型端子 [®] M0.5～2mm	100
	FG2F	ギボシ型端子 [®] F0.5～2mm	100
	F11M	110シリーズ [®] M0.5～1.25mm	100
	F11F	110シリーズ [®] F0.5～1.25mm	100
	F32M	250シリーズ [®] M0.5～2mm	100
	F32F	250シリーズ [®] F0.5～2mm	100
	FQ14	クワ型端子φ4 0.5～1.25mm	100

JANコード (4963202-)
020022
020046
020060
020084
020107
020121
020145

パーツ	品番コード	品名	入数
	FQ15	クワ型端子φ5 0.5～1.25mm	100
	FC14MF	110シリーズハウジング (4P)	10
	FC36MF	250シリーズハウジング (6P)	10
	FP1S	絶縁被覆付圧着スリーブ 0.3～1.25mm	100
	FSG2M	絶縁キャップ [®]	100
	FSG2F	絶縁キャップ [®]	100

JANコード (4963202-)
020169
020183
020206
020220
020244
020268

⚠ 安全にご使用いただくために ●活線(電気が流れている線)には使用しないでください。 ●本工具は自動車や各種ホビーに使う簡易工具です。屋内配線等の重要な圧着には使用しないでください。

●改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。 ●寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。 ●参考価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

モノづくりのプロに応え モノづくりの愉しさを育む 株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8

☎コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166

🌐ホームページ <https://www.lobtex.co.jp>

電装圧着工具

新発売



圧着工具生産60周年記念

MADE IN
JAPAN

ボルトカットもラクラク!!



NEWデザイングリップ

ボルトをカットする時も
握りやすく、手が痛くなりにくい

自動車の整備に



工場の
メンテナンスに




制御機器の
配線に



カーオーディオ・
電装パーツに




工作・各種
ホビーに

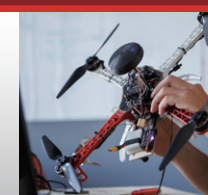

用途に合わせて選べる様々なラインアップ

オープンバレル端子／裸圧着端子(P・B)スリーブ用 FK1A

- オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきが、これ1丁でできます

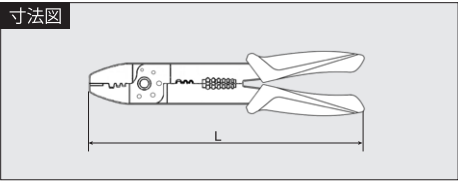

品番コード	全長(L)	重量
FK1A	235mm	295g

JANコード (4963202-)	002509
----------------------	--------




ワイヤーカッター オープンバレル端子圧着
 歯口(差込端子1.25、2mm) ボルトカッター
 (適用サイズM2.6～M5) 裸圧着端子、P.Bスリーブ
 用圧着歯口 ワイヤーストリッパー
 (1.25、2、5.5mm) (適用サイズ0.75～5.5mm)

※ オープンバレルは、電線サイズにより次の歯口を使います。(電線1.25mm以下→1.25、電線1.25～2mmまで→2.0、電線被覆止め→INS)

絶縁圧着端子／裸圧着端子(P・B)スリーブ用 FK2A

- 絶縁圧着端子の圧着、裸圧着端子(P・B)スリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきが、これ1丁でできます

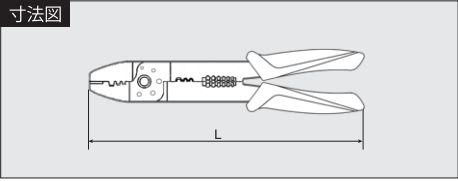

品番コード	全長(L)	重量
FK2A	235mm	295g



JANコード (4963202-)	002516
----------------------	--------



ワイヤーカッター 絶縁端子圧着歯口
 (差込端子1.25、2、5.5mm) ボルトカッター
 (適用サイズM2.6～M5) 裸圧着端子、P.Bスリーブ
 用圧着歯口 ワイヤーストリッパー
 (1.25、2、5.5mm) (適用サイズ0.75～5.5mm)


裸圧着端子(P・B)スリーブ用 FK3A

 - 裸圧着端子(P・B)スリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきが、これ1丁でできます

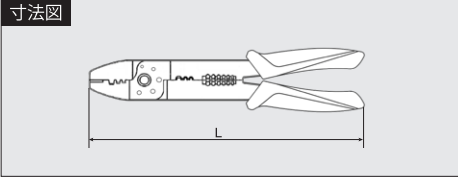

品番コード	全長(L)	重量
FK3A	225mm	245g


JANコード (4963202-)	002523
----------------------	--------

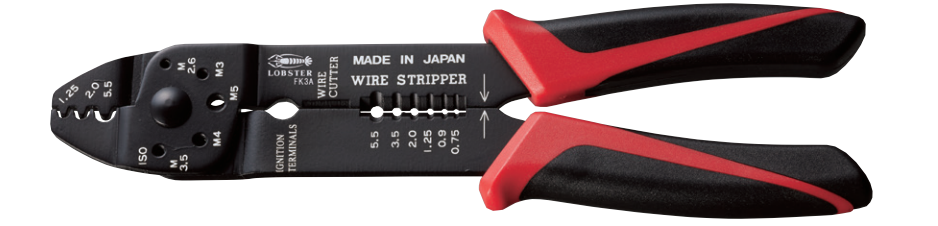

裸圧着端子、P.Bスリーブ
用圧着歯口 ボルトカッター ワイヤーカッター ワイヤーストリッパー
 (1.25、2、5.5mm) (適用サイズM2.6～M5) (適用サイズ0.75～5.5mm)

絶縁圧着端子用 FK4A

- 絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきが、これ1丁でできます

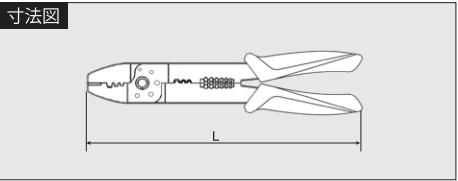

品番コード	全長(L)	重量
FK4A	225mm	245g


JANコード (4963202-)	002530
----------------------	--------



絶縁端子圧着歯口
 (1.25、2、5.5mm) ボルトカッター ワイヤーカッター ワイヤーストリッパー
 (適用サイズM2.6～M5) (適用サイズ0.75～5.5mm)



オープンバレル端子用 FK5A

- オープンバレル端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきが、これ1丁でできます

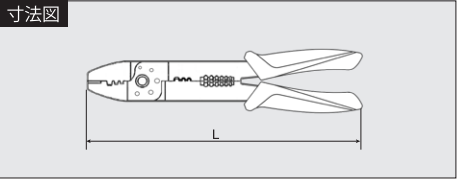

品番コード	全長(L)	重量
FK5A	225mm	245g

JANコード (4963202-)	002547
----------------------	--------

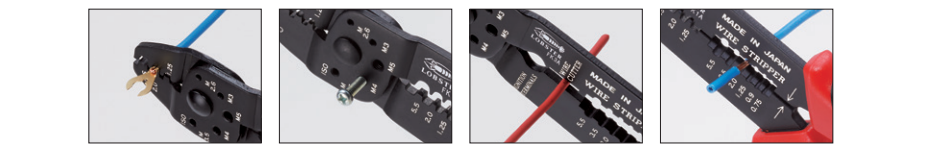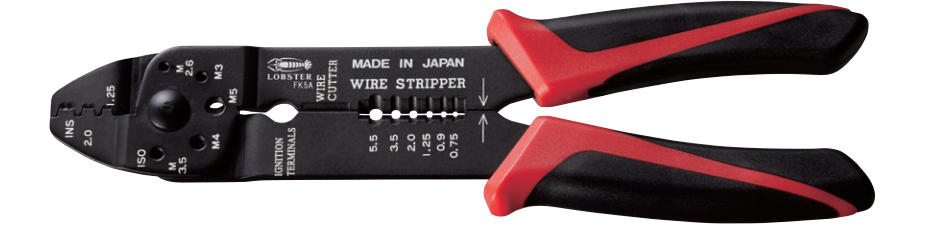


オープンバレル端子圧着
 歯口(差込端子1.25、2mm) ボルトカッター ワイヤーカッター ワイヤーストリッパー
 (適用サイズM2.6～M5) (適用サイズ0.75～5.5mm)

※ オープンバレルは、電線サイズにより次の歯口を使います。(電線1.25mm以下→1.25、電線1.25～2mmまで→2.0、電線被覆止め→INS)


絶縁圧着端子／オープンバレル端子用 FK6A

- 絶縁圧着端子の圧着、オープンバレル端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきが、これ1丁でできます

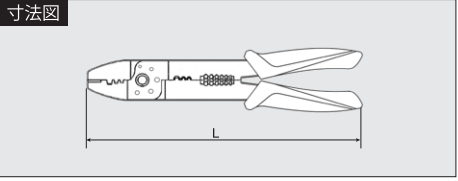

品番コード	全長(L)	重量
FK6A	235mm	295g

JANコード (4963202-)	002554
----------------------	--------

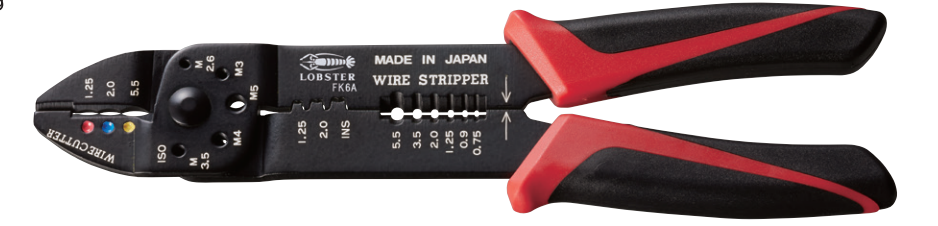

ワイヤーカッター 絶縁端子圧着歯口
 (1.25、2、5.5mm) ボルトカッター オープンバレル端子圧着
 歯口(差込端子1.25、2mm) ワイヤーストリッパー
 (適用サイズM2.6～M5) (適用サイズ0.75～5.5mm)

※ オープンバレルは、電線サイズにより次の歯口を使います。(電線1.25mm以下→1.25、電線1.25～2mmまで→2.0、電線被覆止め→INS)