


EA538NB

電装ターミナルキット

- セット重量…850g
- ケースサイズ…250×160×50mm

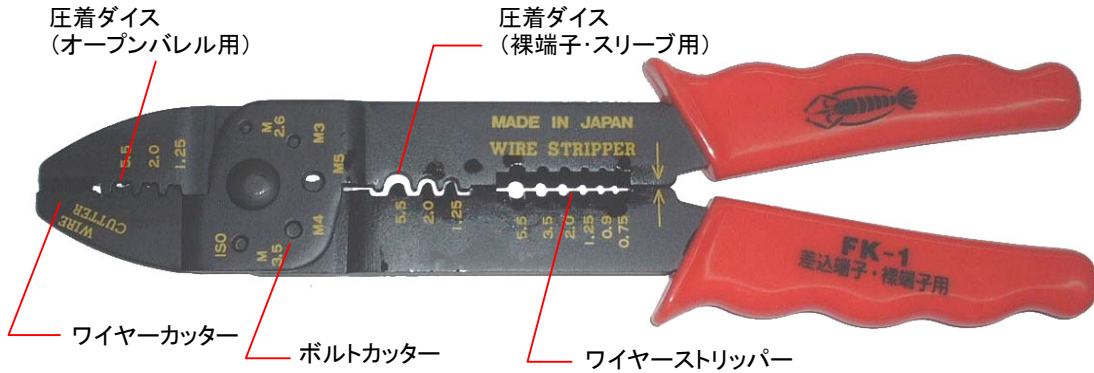

- ビスカッター能力…M2.6、M3、M3.5、M4、M5

端子セット内容

パーツ	品番	品名	規格仕様	入数	パーツ	品番	品名	規格仕様	入数
	FG-2M	ギボシ型端子 Ⓜ	適用電線 0.5~2.0mm ²	20		FC1-4MF	110シリーズハウジング (4P)	4 極	2
	FG-2F	ギボシ型端子 Ⓣ	適用電線 0.5~2.0mm ²	20		FC3-6MF	250シリーズハウジング (6P)	6 極	1
	F1-1M	110シリーズ Ⓜ	適用電線 0.5~1.25mm ²	20					
	F1-1F	110シリーズ Ⓣ	適用電線 0.5~1.25mm ²	20		FP-1S	絶縁被覆付圧着スリーブ	適用電線 0.3~1.25mm ²	20
	F3-2M	250シリーズ Ⓜ	適用電線 0.5~2.0mm ²	20		FSG-2M	絶縁キャップ Ⓜ	ギボシ型 Ⓜ用	20
	F3-2F	250シリーズ Ⓣ	適用電線 0.5~2.0mm ²	20		FSG-2F	絶縁キャップ Ⓣ	ギボシ型 Ⓣ用	20
	FQ-14	クワ型端子 φ4	適用電線 ボルト穴 0.5~1.25mm ² M4	20		FK-1	電装圧着工具	オープンバレル(差込端子) 裸端子用	1
	FQ-15	クワ型端子 φ5	適用電線 ボルト穴 0.5~1.25mm ² M5	20			ターミナルキットボックス	パーツ工具箱	1

※活線(電気が流れている線)には使用しないで下さい。
 電装圧着工具は自動車や各種ホビーに使う簡易工具です。
 屋内配線などの重要な圧着には使用しないで下さい。