

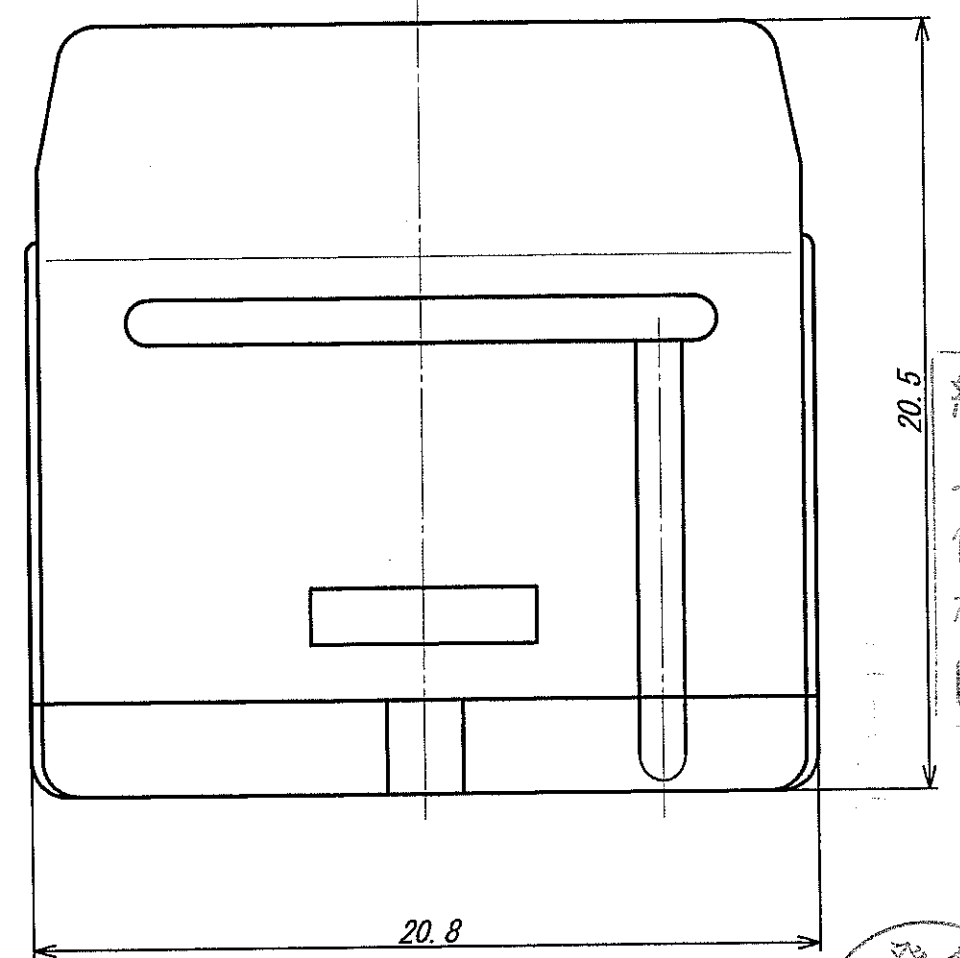
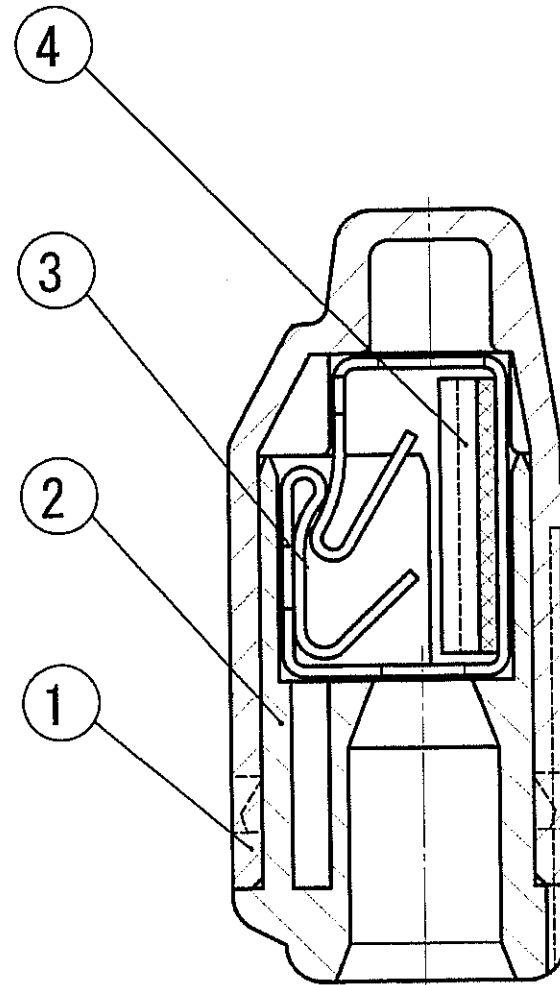


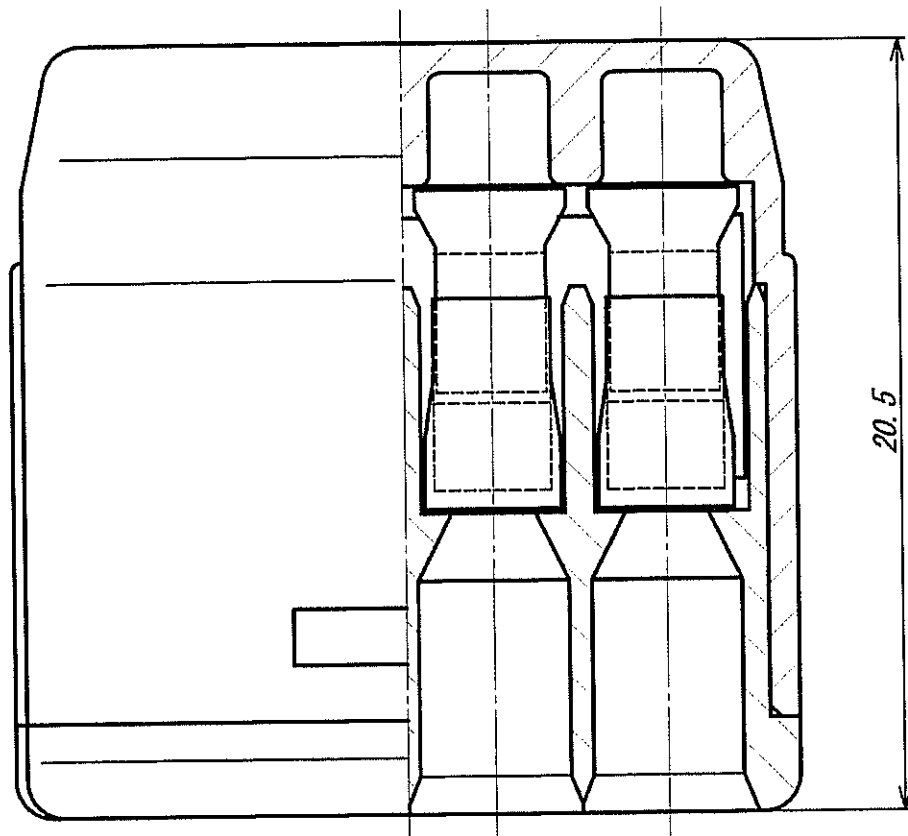

納入仕様図

発行
09.3.24

- 注1. 定格電流=20A
 2. 定格電圧=300V
 3. 使用温度=-40~80℃
 4. 電気取締法=<PS>Eマーク
 5. 適用電線=銅単線φ1.6、φ2.0
 6. 屋内配線用ボックス内で使用下さい

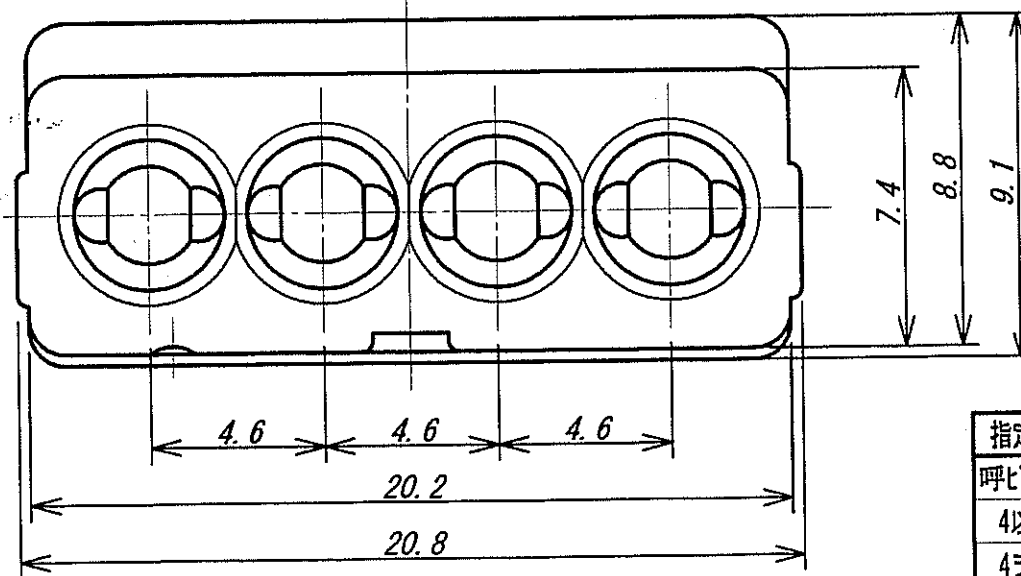

指定以外ノ寸法ニ対スル寸法差			
呼び寸法1区分	精級±	中級±	粗級±
4以下	0.05	0.1	0.3
4ヲコエ 16以下	0.07	0.2	0.5
16ヲコエ 63以下	0.1	0.3	0.7
63ヲコエ 250以下	0.2	0.5	1.2
250ヲコエ1000以下	0.3	0.8	2.0

4	導電体	銅	t=0.5	1	スズメッキ		
3	接続バネ	ステンレス	t=0.3	1			
2	ハウジングB	ポリカーボネート		1	黄色透明		
1	ハウジングA	ポリカーボネート		1	透明	φ1.6、φ2.0	銅/単線用
記号	部品名	材質	寸度	数量	処理/仕上	ワイヤーサイズ	
注文主					品番	QLX 4	
尺度	承認	検図	設計	製図	品名	差込形電線コネクタ	
5			中嶋	中嶋	図番	15-00201-03	
1	作成年月日	2008.11.17			改訂 Rev.	3	