


EA538PD-5
(差し込み型コネクター)

- 極数 5
- サイズ 20.3X22.6X8.9(H)mm
- 型式認可番号 41-23905
- 定格 20A 300V
- 適合銅線 銅単線 ϕ 1.6mm
 ϕ 2.0mm
- 色 橙

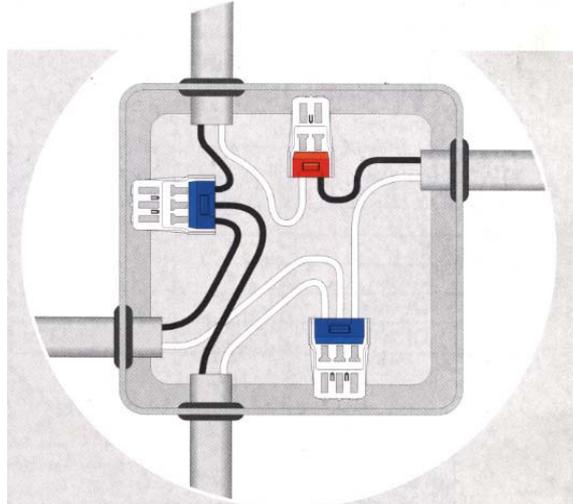


クイックロックは、屋内配線用差込形電線コネクターで電線を差込むことで接続されます。

- 特長
- 信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
 - 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
 - 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。
 - 電線をスムーズに挿入する為に波形導電板を採用。


- 規格
- JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクター)適合品。
 - 都市基盤整備公団工事共通仕様書記載工法。
 - 国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法。
 - 内線規程JEAC許可品。
 - ▽型式認可番号取得。
 - UL・CSA登録品。

安全上のご注意


使用上の注意を厳守下さい。
異常発熱して火災が発生する場合があります。

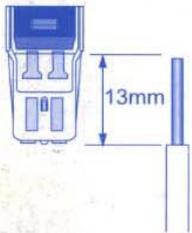


- 電線の被覆をストリッパゲージにあわせてストリップして下さい。

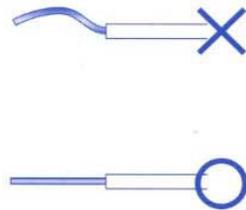


- 曲がった電線はまっすぐにしておいてご使用下さい。

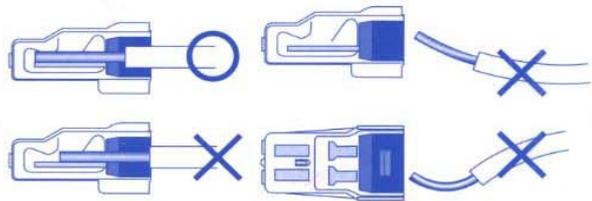

- 電線はまっすぐに突き当たるまで差込み目視確認して下さい。
- 差込不足は発熱の原因になります。

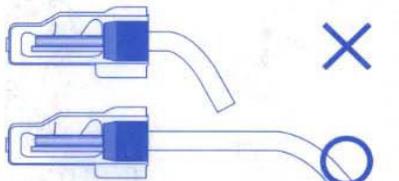

- ボックスに納める場合はコネクターの電線挿入口近くで折り曲げないで下さい。

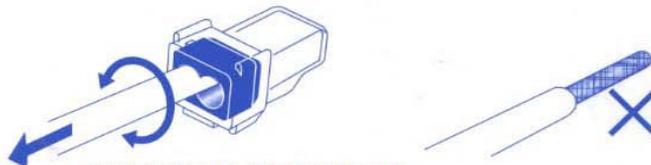

- 電線を取りはずす場合は左右にまわしながらまっすぐいねいに引き抜いて下さい。
- また再接続する場合は古い電線の導体部分を切断し新しい部分を使用して下さい。

仕様

- 定格 20A 300V
- 使用温度 125℃

- 材料 スプリング:ステンレス鋼
導電板:無酸素銅(すずめっき)
ハウジング:ポリカーボネート(94V2)

モデルチェンジ('08 12月より)

