



適用電線

VVF3心 φ1.6, φ2.0

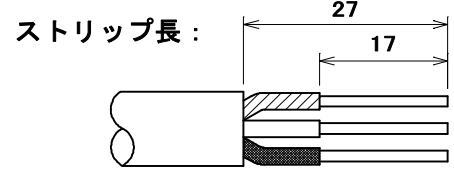

結線方法

ケーブルは3本同時に差し込み、結線確認窓全体に黄色の結線完了表示が出ることを確認してください。

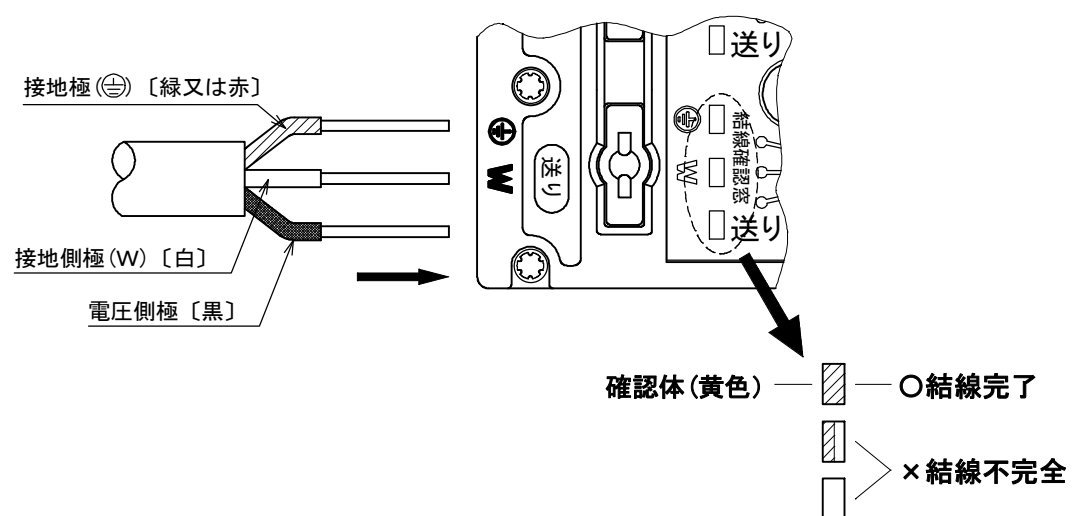

5	LH-Pタイトねじ	10	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ2×12
4	銘板	1	合成紙(ユボ)	色:グレー	
3	電線外し釦	6	PBT樹脂(ガラス繊維入)	色:白	
2	蓋	1	ポリカーボネート樹脂	色:透明	
1	器台	1	ユリア樹脂	色:青	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
1	三角法	1	定格 2P+E. 20A 300V	品名 VVF用ねじなしジョイントボックス5分岐	
1	単位 mm	1	作成 2008年6月 9日	(結線完了表示付)	