

DT-19N TOOL KIT

品名:簡易ツール バッテリーターミナルキット

品番:DT-19N TOOL KIT



●キット内容

品 番	数量
DCPL38-1	1個
DCPL38-2	1個
DCPS22-1	1個
DCPS22-2	1個
DTAB312	10個
D-19N	1丁
PC210BOX	1箱

基本仕様

バッテリーターミナルと簡易圧着工具 (D-19N) のキット

質量:0.65kg

キットサイズ: (L)210mm×(W)110mm×(H)43mm

関連製品

構成部品:[DCPL38-1](#) [DCPL38-2](#) [DCPS22-1](#)
[DCPS22-2](#) [D-19N](#)

品名:簡易圧着工具

品番:D-19N



基本仕様

圧着範囲:8.00mm²~38.00mm²

全長:165mm

全幅:62mm

質量:0.35kg

最大トルク:29.4N・m

DCPL38-1

品名:板タイプバッテリーターミナル

品番:DCPL38-1



電線圧着部形状



57.0mm

基本仕様

圧着タイプ

大ポール(+)極用

圧着部内径:φ9.4mm

材質:無酸素銅(電気銅)

適用電線:38.00mm²

表面処理:スズメッキ


DCPL38-2

品名:板タイプバッテリーターミナル

品番:DCPL38-2



電線圧着部形状

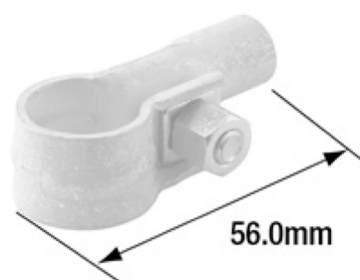

56.0mm

基本仕様

圧着タイプ

大ポール(-)極用

圧着部内径:φ9.4mm

材質:無酸素銅(電気銅)

適用電線:38.00mm²

表面処理:スズメッキ

製品入数:20個/箱

DCPS22-1

品名:板タイプバッテリーターミナル

品番:DCPS22-1



電線圧着部形状



基本仕様

圧着タイプ

小ポール(+)極用

圧着部内径:φ7.7mm

材質:無酸素銅(電気銅)

適用電線:22.00mm²

表面処理:スズメッキ

製品入数:20個/箱


DCPS22-2

品名:板タイプバッテリーターミナル

品番:DCPS22-2



電線圧着部形状

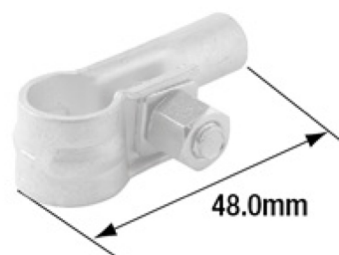

基本仕様

圧着タイプ

小ポール(-)極用

圧着部内径:φ7.7mm

材質:無酸素銅(電気銅)

適用電線:22.00mm²

表面処理:スズメッキ

製品入数:20個/箱