

品名 : B3KN型ターミナルボックスキット

品番 : B3KN KIT EA538R-5



●キット内容

品番	数量	品番	数量
B-1 EA538RA-1	100個	B-35 EA538RA-35	100個
B-2 EA538RA-2	100個	B-47 EA538RA-47	100個
B-3 EA538RA-3	100個	B-21 EA538RA-21	100個
B-4 EA538RA-4	100個	B-22 EA538RA-22	100個
B-8 EA538RA-8	100個	B-23 EA538RA-23	100個
B-12 EA538RA-12	100個	B-24 EA538RA-24	100個
B-16 EA538RA-16	100個	BOX C	1箱
B-17 EA538RA-17	100個		

基本仕様

ギボシ型端子、突合せ端子、丸形端子、クワ形端子など接続子のキット


質量:3.50kg

キットサイズ: (L)340mm×(W)235mm×(H)155mm

セット内容

品名 :ギボシ形プラグ

品番 :B-1 EA538RA-1

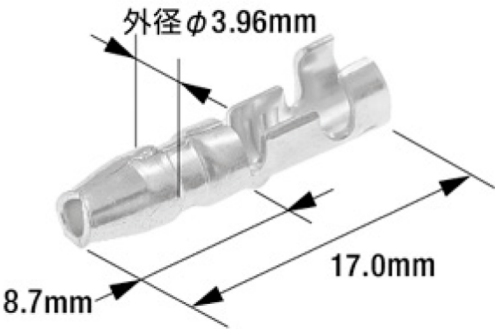

基本仕様

適用電線:0.50mm²~2.00mm²

材質:黄銅

表面処理:スズメッキ(光沢)

関連製品

適合ソケット:B-2 EA538RA-2

B-16 EA538RA-16


B-31 EA538RA-31

適合スリーブ:B-3 EA538RA-3

B-66

品名:ギボシ形ソケット

品番:B-2 EA538RA-2

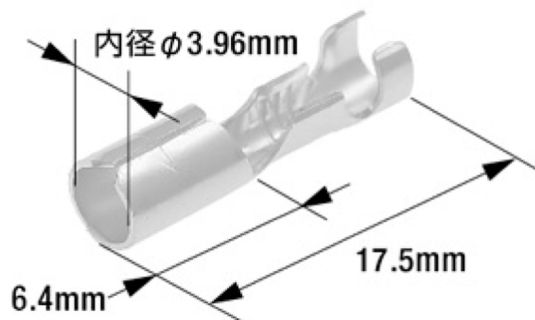

基本仕様

適用電線:0.50mm²~2.00mm²

材質:黄銅

表面処理:スズメッキ(光沢)

関連製品


適合プラグ:B-1 EA538RA-1

適合スリーブ:B-4 EA538RA-4

B-67

品名:絶縁スリーブ

品番:B-3 EA538RA-3

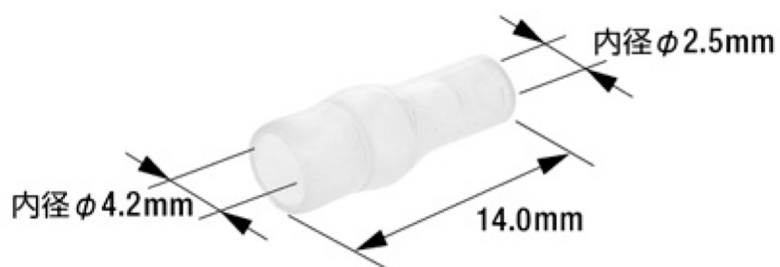

基本仕様

電線被覆外径:2.5mm

適合プラグ:B-1,B-41


関連製品

適合プラグ:B-1 EA538RA-1

B-41

品名:絶縁スリーブ

品番:B-4 EA538RA-4

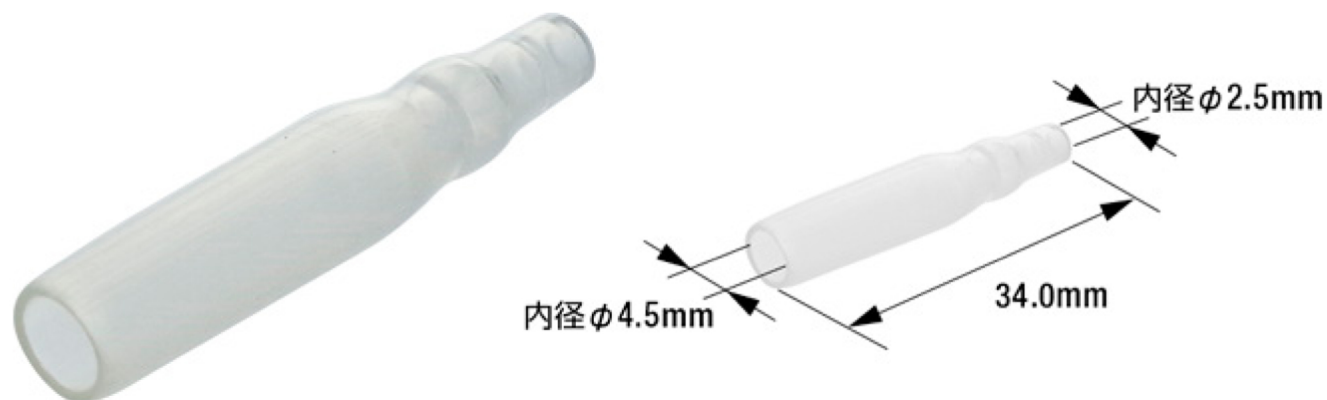

基本仕様


電線被覆外径:2.5mm

関連製品

適合ソケット:B-2 EA538RA-2
B-42

品名:絶縁被覆付突合せ端子

品番:B-8

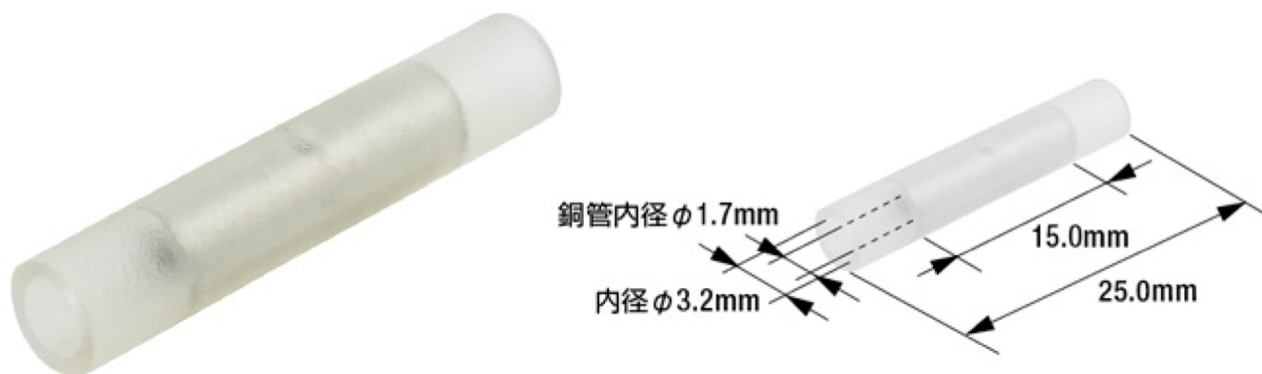

基本仕様

適用電線:0.30mm²~1.25mm²

被覆色:半透明


本体材質:無酸素銅(電気銅)

本体表面処理:スズメッキ

絶縁素材:PVC

品名: 丸形端子(オープンバレル)

品番: B-12 EA538RA-12

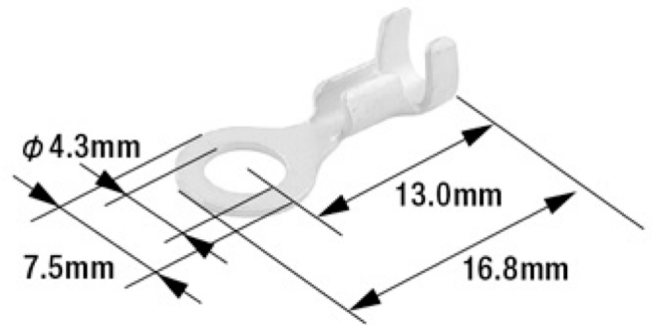

基本仕様

ボルト穴径: $\phi 4.3\text{mm}$

材質: 黄銅


適用電線: $0.50\text{mm}^2 \sim 2.00\text{mm}^2$

表面処理: スズメッキ

板厚: 0.5mm

品名: ギボシ形Wソケット

品番: B-16 EA538RA-16

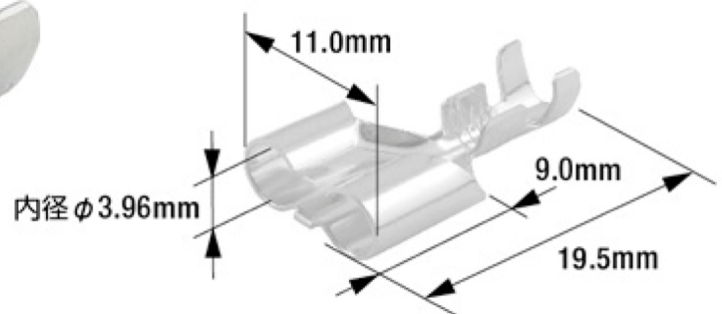

基本仕様

適用電線: $0.50\text{mm}^2 \sim 2.00\text{mm}^2$

適合プラグ: B-1 EA538RA-1


材質: 黄銅

適合スリーブ: B-17 EA538RA-17

スズメッキ(光沢)

品名:Wスリーブ

品番:B-17 EA538RA-17

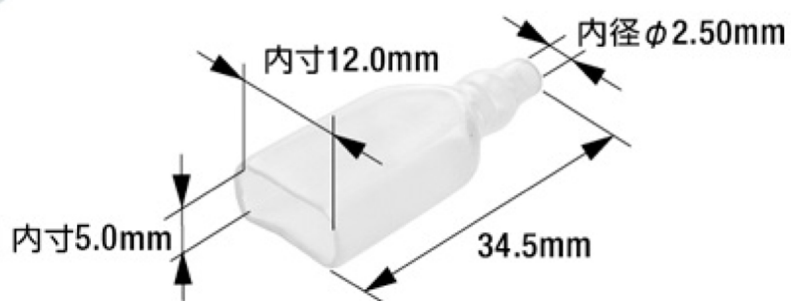

基本仕様


電線被覆外径:2.5mm

関連製品

適合ソケット:B-16 EA538RA-16

品名:クワ形端子

品番:B-21 EA538RA-21

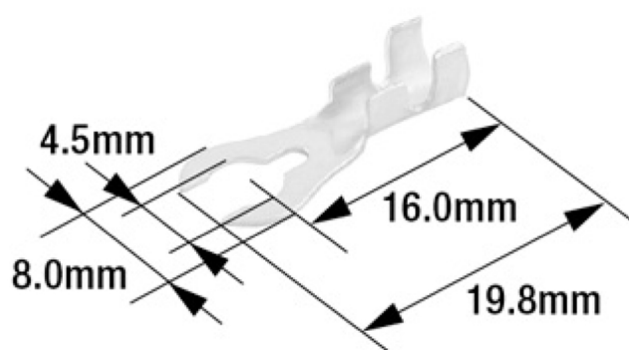

基本仕様

ボルト穴径:4.5mm

適用電線:0.50mm²~1.25mm²


板厚:0.5mm

材質:黄銅

表面処理:無処理

品名:クワ形端子

品番:B-22 EA538RA-22

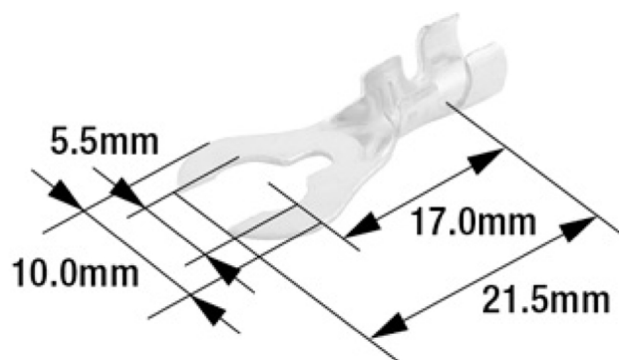

基本仕様

ボルト穴径:5.5mm

材質:黄銅


適用電線:0.50mm²~1.25mm²

表面処理:無処理

板厚:0.5mm

品名:絶縁スリーブ

品番:B-23 EA538RA-23

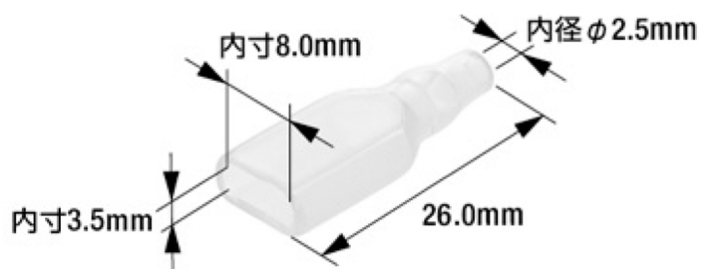

基本仕様

電線被覆外径:2.5mm(250ソケット用)


適合ソケット:B-20 EA538RA-20

材質:PVC

B-35 EA538RA-35

品名: 丸形端子(オープンパレル)

品番: B-24 EA538RA-24

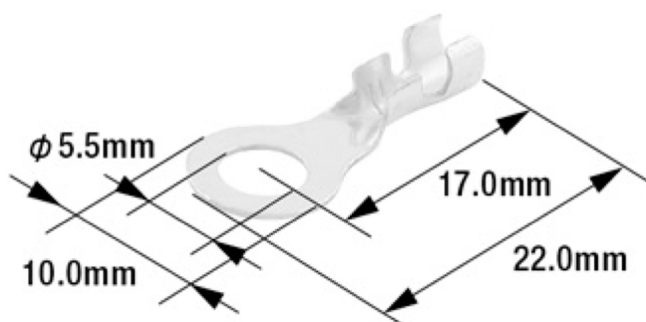

基本仕様

ボルト穴径: $\phi 5.5\text{mm}$

適用電線: $0.50\text{mm}^2 \sim 1.25\text{mm}^2$


板厚: 0.5mm

材質: 黄銅

表面処理: 無処理

品名: 250ファストンソケット

品番: B-35 EA538RA-35

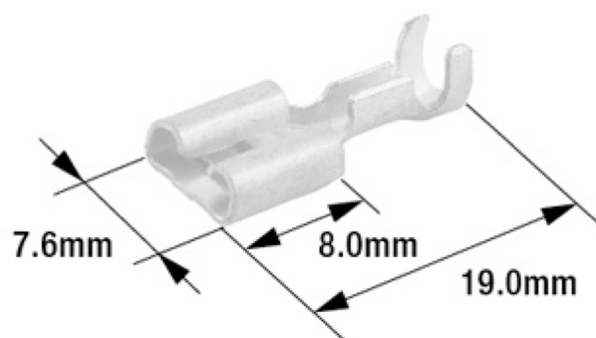

基本仕様

適用電線: $0.75\text{mm}^2 \sim 2.00\text{mm}^2$

材質: 黄銅


適合プラグ: B-47 EA538RA-47

B-50

適合スリーブ: B-23 EA538RA-23

品名:250ファストンプラグ

品番:B-47 EA538RA-47

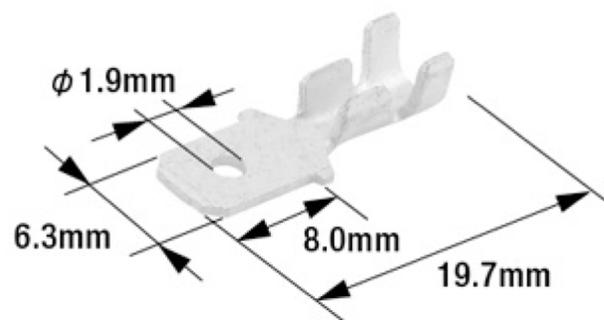

基本仕様

適用電線:0.50mm²~1.25mm²

材質:黄銅

適合ソケット:B-35 EA538RA-35

B-50

適合スリーブ:B-3 EA538RA-3