


EA538RA-12、-24 [自動車用]丸形端子

〈仕様〉

品番	適用電線	ボルト穴径
EA538RA-12	0.5~2.0mm ²	4mm
EA538RA-24	0.5~1.25mm ²	5mm

○ 100個入

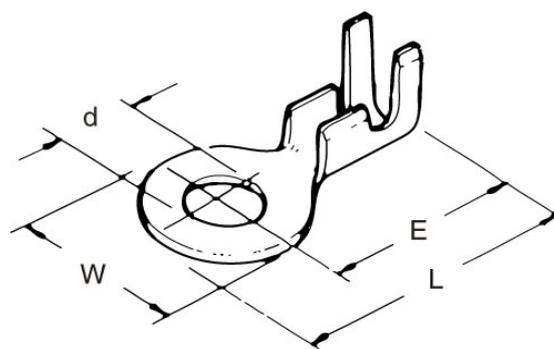

品番	サイズ(mm)			
	W	L	E	φ
RA-12	7.5	16.8	13	4.3
RA-24	10	21.5	16.5	5.5