



[自動車用]シェルセット・250差込型用

EA538RA-13、13R、18、18R、37~38R

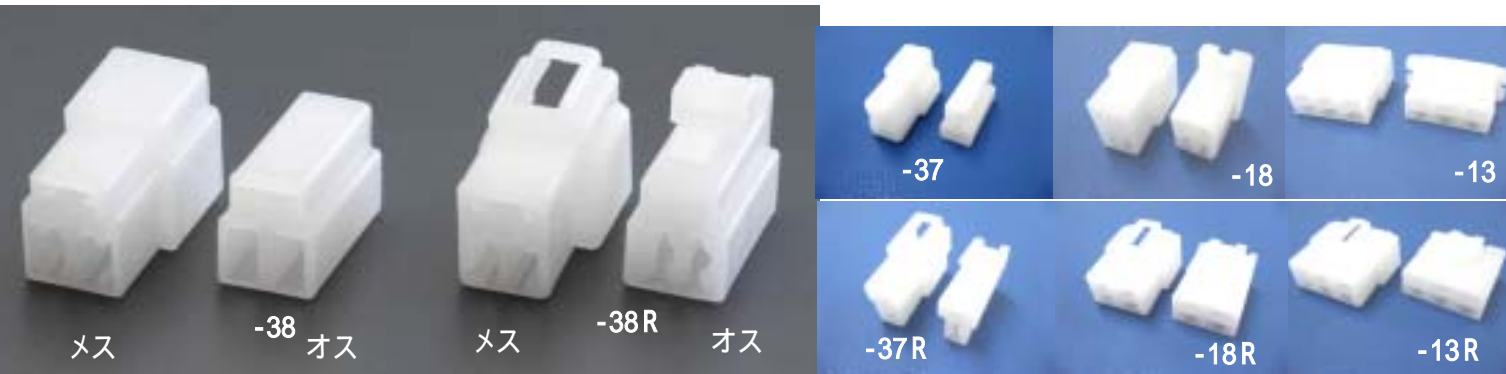

品番	極数	仕様	入り数	適合端子	
EA538RA-37	2	-	オスメス10組	オス	EA538RA-10
EA538RA-37R		ロック付	オスメス10組	メス	EA538RA-9
EA538RA-38	3	-	オスメス10組	オス	EA538RA-10
EA538RA-38R		ロック付	オスメス10組	メス	EA538RA-9
EA538RA-18	4	-	オスメス10組	オス	EA538RA-10
EA538RA-18R		ロック付	オスメス10組	メス	EA538RA-9
EA538RA-13	6	-	オスメス10組	オス	EA538RA-10
EA538RA-13R		ロック付	オスメス10組	メス	EA538RA-9

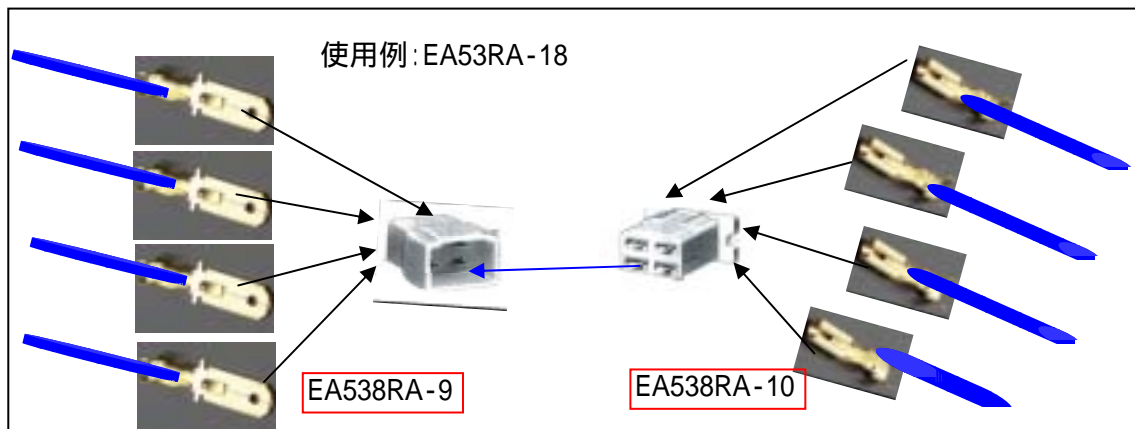

メス (オスターミナル用)				オス (メスターミナル用)			
品番	W	L	H	ロック付	W	L	H
EA538RA-37	13.5mm	28.5mm	18.8mm		10.0mm	24.6mm	15.3mm

メス (オスターミナル用)				オス (メスターミナル用)				
品番	W	L	H	ロックなし	W	W2	L	H
EA538RA-18	22.5mm	28.0mm	15.5mm		29.0mm	19.0mm	24.0mm	12.0mm

メス (オスターミナル用)				オス (メスターミナル用)			
品番	W	L	H	ロック付	W	L	H
EA538RA-37R	13.5mm	28.5mm	21.7mm		10.0mm	24.6mm	15.3mm

メス (オスターミナル用)				オス (メスターミナル用)			
品番	W	L	H	ロック付	W	L	H
EA538RS-18R	22.5mm	28.5mm	18.6mm		19.0mm	25.0mm	12.0mm

メス (オスターミナル用)				オス (メスターミナル用)			
品番	W	L	H	ロックなし	W	L	H
EA538RA-38	16.0mm	28.0mm	20.0mm		13.0mm	24.0mm	16.0mm

メス (オスターミナル用)				オス (メスターミナル用)				
品番	W	L	H	ロックなし	W	W2	L	H
EA538RA-13	31.5mm	28.5mm	15.0mm		38.0mm	28.0mm	24.0mm	12.0mm

メス (オスターミナル用)				オス (メスターミナル用)			
品番	W	L	H	ロック付	W	E	L
EA538RA-38R	16.4mm	28.5mm	22.9mm		13.0mm	25.0mm	16.5mm

メス (オスターミナル用)				オス (メスターミナル用)			
品番	W	L	H	ロック付	W	L	H
EA538RA-13R	31.5mm	28.5mm	18.6mm		28.0mm	25.0mm	12.0mm