


EA539AA

油圧ポンプ(手動)

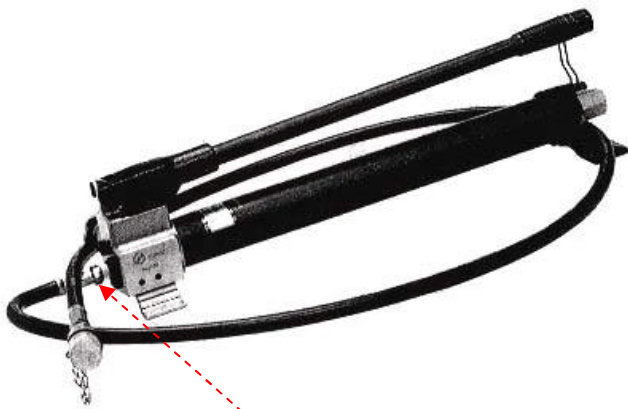

ホース先端ネジサイズ・・・PT3/8 オス

設定圧力	高圧 6.8MPa (700kgf/cm <sup>2</sup> ) 低圧 2MPa (20kgf/cm <sup>2</sup> ) 圧力規制装置付
吐出量	高圧1.5cc/ストローク 低圧10.5cc/ストローク 高低圧二段式
油量・重量	0.7リットル・9.6kg
外形寸法	580×140×160mm
動力	手動
ホース	標準 2m付 最長 3m

作業途中でハンドルを開ききるとダイスが噛み込んで戻らなくなる可能性があります。  
ハンドルを最大まで開ききらずに小刻みに操作し、ダイスを送るようにしてください。